

# ECN MUTTER FÜR C-KANAL E4



## MERKMALE

Schienenmutter für C-Profile

## SPEZIFIKATIONEN

- Endbearbeitung:** elektrisch galvanisiert
- Material:** Stahl


| Table 1/1         |                   |          |                   |           |       |       |
|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------|-------|
| Katalognum<br>mer | Artikelnumm<br>er | Kanaltyp | Stabgröße<br>(RS) | Dicke (T) | A     | B     |
| E4CNM10           | 315360            | E4       | 10                | 6 mm      | 30 mm | 23 mm |
| E4CNM8            | 315330            | E4       | 8                 | 6 mm      | 30 mm | 23 mm |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

| Muttern und T-Bolzen für C-Schienen-System |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| C-Kanal-Typ                                | Auszugskraft F1 |
| E4                                         | 2600 N          |

## DIAGRAMS

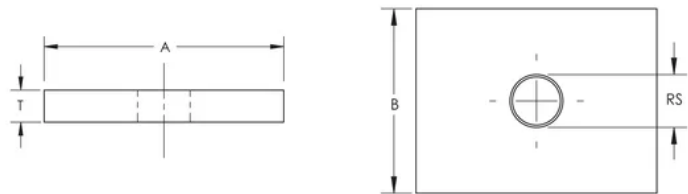

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**