

ECN VIERKANTMUTTER FÜR C-KANAL E5



MERKMALE

Heavy-Duty

SPEZIFIKATIONEN

Endbearbeitung: Feuerverzinkt


Table 1/1						
Katalognum mer	Artikelnumm er	Material	Stabgröße (RS)	A	B	E
5190HD	335150	Stahl	10	34 mm	29 mm	11 mm
5190S6	335160	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	10	34 mm	29 mm	11 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Muttern und T-Bolzen für C-Schienen-System	
C-Kanal-Typ	Auszugskraft F1
E5	3600 N

DIAGRAMS

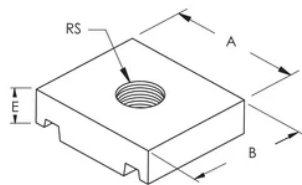

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER