

MULTIFUNKTIONS-KLIPP



CERTIFICATIONS



MERKMALE

- Ermöglicht die Befestigung von Elektrodosen
- Supports #10-24 and 1/4-20 (M6) threaded bridle rings
- Sorgt für mehr Sicherheit bei der Installation von Kabelschutzrohr-, MC/AC- und Niederspannungsanwendungen.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Artikelnummer	Material	Endbearbeitung	Stabgröße (RS)	Drahtgröße	Flanschstärke (FT)
4Z34	170650	Federstahl	nVent CADDY Armour	M4, M6, M8, M10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm


Table 2/2						
Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Schraube inbegriffen	Statische Last 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Verpackungsmenge
4Z34	170650	6.5 mm	Nein	110N	90N	1.0000

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).

DIAGRAMS

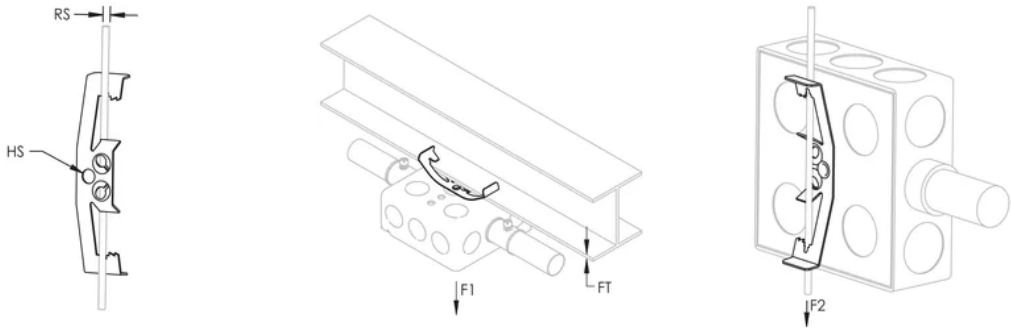

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER