

NVENT CADDY MACROFIX LÜFTUNGSRÖHRSCHELLEN MIT SCHALLSCHUTZEINLAGE



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Complete hanger assembly comes out of the box ready to install (sizes up to 600 mm)

Increased opening angle easily accommodates all standard-sized spiral ducts (sizes up to 600 mm)

Quick locking system prevents the hanger from accidentally opening when duct is moved or adjusted (sizes up to 600 mm)

Quick locking system easily closes with one hand (sizes up to 600 mm)

Der verpresste Gewindeabschnitt an der Spitze der Schraube verhindert, dass sie während der Installation herausfällt

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPEZIFIKATIONEN

Endbearbeitung: elektrisch galvanisiert
Material: EPDM-SBR Rubber;Steel
Temperatur: -50 bis 110 °C

Table 1/2


Katalognum mer	Artikelnumm er	Außendurch messer (OD)	Stabgröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubend urchmesser (Sc)
MFVI0080EG	586601	80 mm	8, 10"	20 mm	1 mm	6
MFVI0100EG	586603	100 mm	8, 10"	20 mm	1 mm	6
MFVI0125EG	586605	125 mm	8, 10"	20 mm	1 mm	6
MFVI0140EG	586606	140 mm	8, 10"	20 mm	1 mm	6
MFVI0150EG	586607	150 mm	8, 10"	20 mm	1 mm	6
MFVI0160EG	586608	160 mm	8, 10"	20 mm	1 mm	6
MFVI0200EG	586610	200 mm	8, 10"	20 mm	1 mm	6
MFVI0250EG	586612	250 mm	8, 10"	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0300EG	586614	300 mm	8, 10"	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0315EG	586615	315 mm	8, 10"	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0355EG	586616	355 mm	8, 10"	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0400EG	586617	400 mm	8, 10"	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0450EG	586618	450 mm	8, 10"	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0500EG	586619	500 mm	8, 10"	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0560EG	586620	560 mm	8, 10"	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0600EG	586621	600 mm	8, 10"	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0630EG	586622	630 mm	8, 10"	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0710EG	586623	710 mm	8, 10"	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0800EG	586624	800 mm	8, 10"	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0900EG	586625	900 mm	8, 10"	23 mm	1.75 mm	6

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubenlänge (L)	Winkel (a)	Statische Last (F)
MFVI0080EG	586601	27mm	80 °	775N
MFVI0100EG	586603	27mm	80 °	775N
MFVI0125EG	586605	27mm	80 °	775N
MFVI0140EG	586606	40mm	80 °	775N
MFVI0150EG	586607	40mm	80 °	775N

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubenlänge (L)	Winkel (a)	Statische Last (F)
MFVI0160EG	586608	40mm	80 °	775N
MFVI0200EG	586610	40mm	80 °	775N
MFVI0250EG	586612	40mm	80 °	1000N
MFVI0300EG	586614	40mm	80 °	1000N
MFVI0315EG	586615	40mm	80 °	1000N
MFVI0355EG	586616	40mm	80 °	1000N
MFVI0400EG	586617	40mm	80 °	1000N
MFVI0450EG	586618	40mm	80 °	1400N
MFVI0500EG	586619	40mm	80 °	1400N
MFVI0560EG	586620	40mm	80 °	1400N
MFVI0600EG	586621	40mm	80 °	1400N
MFVI0630EG	586622	40mm		1900N
MFVI0710EG	586623	40mm		1900N
MFVI0800EG	586624	40mm		1900N
MFVI0900EG	586625	40mm		1900N

DIAGRAMS

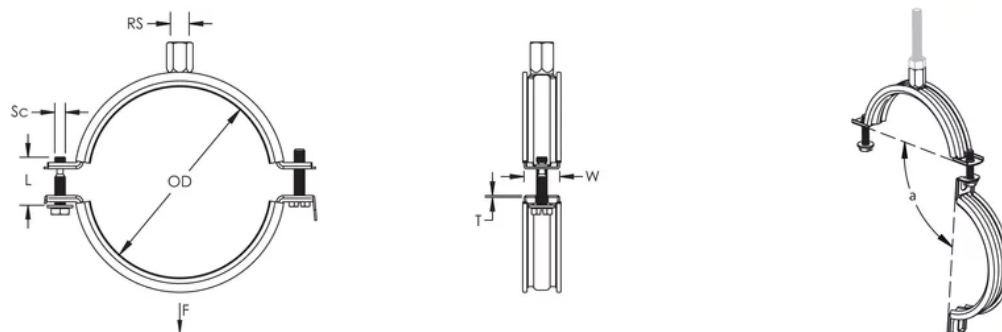

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER