

NVENT CADDY MACROFIX PLUS MIT SCHALLSCHUTZEINLAGE



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Der vergrößerte Öffnungswinkel ist für alle Standard Rohrdurchmesser geeignet

Das Schnellverschlussystem verhindert ein zufälliges Öffnen, wenn das Rohr bewegt oder justiert wird

Das Schnellverschlussystem lässt sich einfach mit einer Hand schließen

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Der verpresste Gewindeabschnitt an der Spitze der Schraube verhindert, dass sie während der Installation herausfällt

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Schwarz
Endbearbeitung:	elektrisch galvanisiert
Material:	Steel;EPDM-SBR Rubber
Temperatur:	-50 bis 110 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Stabgröße (RS)	NB/DN	Rohrabmessung	Breite (W)
MFP015	586701	11 - 15 mm	8, 10	8	1/4"	20 mm
MFP019	586702	15 - 19 mm	8, 10	10	3/8"	20 mm
MFP025	586703	19 - 25 mm	8, 10	15	1/2"	20 mm
MFP031	586704	25 - 31 mm	8, 10	20	3/4"	20 mm
MFP037	586705	31 - 37 mm	8, 10	25	1 Zoll	20 mm
MFP044	586706	37 - 44 mm	8, 10	32	1 1/4"	20 mm
MFP051	586707	45 - 51 mm	8, 10	40	1 1/2"	21 mm
MFP058	586708	50 - 58 mm	8, 10			21 mm
MFP068	586709	58 - 68 mm	8, 10	50	2"	21 mm
MFP078	586710	68 - 78 mm	8, 10	65	2 1/2"	23 mm
MFP088	586711	78 - 88 mm	8, 10			23 mm
MFP098	586712	88 - 98 mm	8, 10	80	3"	23 mm
MFP108	586713	98 - 108 mm	8, 10	90	3 1/2"	23 mm
MFP118	586714	108 - 118 mm	8, 10	100	4"	23 mm
MFP128	586715	118 - 128 mm	8, 10			23 mm
MFP138	586716	128 - 138 mm	8, 10			23 mm
MFP148	586717	138 - 148 mm	8, 10	125	5"	25 mm
MFP160	586718	150 - 160 mm	8, 10			25 mm
MFP170	586719	160 - 170 mm	8, 10	150	6"	25 mm
MFP200	586720	190 - 200 mm	8, 10			27 mm
MFP215	586721	205 - 215 mm	8, 10			27 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last (F)
MFP015	586701	1 mm	6	27mm	1000N
MFP019	586702	1 mm	6	27mm	1000N
MFP025	586703	1 mm	6	32mm	1000N
MFP031	586704	1 mm	6	32mm	1000N

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last (F)
MFP037	586705	1 mm	6	32mm	1000N
MFP044	586706	1 mm	6	37mm	1000N
MFP051	586707	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP058	586708	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP068	586709	1.25 mm	6	40mm	1500N
MFP078	586710	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP088	586711	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP098	586712	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP108	586713	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP118	586714	1.75 mm	6	50mm	2500N
MFP128	586715	2 mm	6	50mm	3000N
MFP138	586716	2 mm	6	50mm	3000N
MFP148	586717	2 mm	6	50mm	3200N
MFP160	586718	2 mm	6	50mm	3200N
MFP170	586719	2 mm	6	50mm	3200N
MFP200	586720	2.25 mm	6	50mm	3600N
MFP215	586721	2.25 mm	6	50mm	3600N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMS

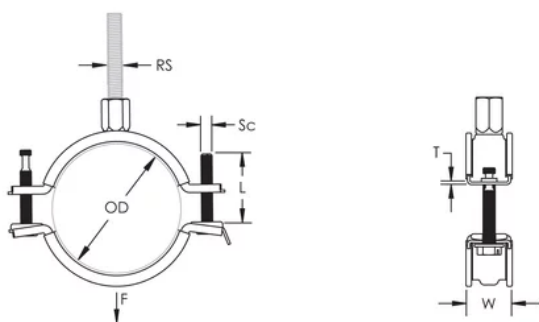

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum

Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER