

NVENT CADDY SPEED LINK SLDM MIT TOGGLE KIPPELEMENT



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Kippelement und den Verschluss

Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten

Ideal für Beleuchtungskörper

Der glatte, kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar

Der Verschluss kann ohne Werkzeug geöffnet werden und erlaubt daher eine sehr einfache Justage

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


 

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Endbearbeitung	Drahtseil-Durchmesser	Drahtseil-Länge	A
SLDM615L2T	196044	Stahl	elektrisch galvanisiert	1.5 mm	2m	39 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	Statische Last (F)
SLDM615L2T	196044	5 mm	195N

Stabgröße (RS): 6
Länge (L): 7 mm
Breite (W): 9.2 mm
Höhe (H): 24.5 mm

DIAGRAMS

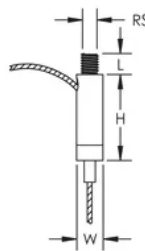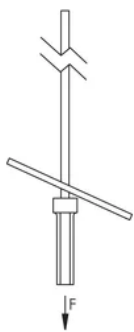

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER