

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MIT DRAHTSEILKLEMME



MERKMALE

Das komplette System beinhaltet Drahtseil, Schloss und vormontiertes Endstück mit Drahtseilklemme für Tragseil.

Kann zum Abhängen von Kabeln vom Tragseil oder als Zwischenbefestigung verwendet werden, um Durchhang und Verspannungen zu verringern

Einfaches Aufsnappen auf das Tragseil; rastet ein, wenn geschlossen

Der werkzeuglose Klipp kann am Tragseil von Hand geschlossen werden

SPEZIFIKATIONEN

Statische Belastung Sicherheitsfaktor: 5:1

Endbearbeitung: Electrogalvanized;nVent CADDY Armour

Material: Steel;Spring Steel;Polypropylene;Zinc Alloy


Table 1/3						
Katalognummer	Artikelnummer	Drahtseil-Durchmesser	Drahtseil-Länge	A	B	C
SLK15L1DW6	196830	1.5 mm	1 m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L2DW6	196831	1.5 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L3DW6	196832	1.5 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L5DW6	196833	1.5 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L1DW6	196836	2 mm	1 m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L2DW6	196837	2 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L3DW6	196838	2 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L5DW6	196839	2 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm

Katalognum mer	Artikelnumm er	Drahtseil- Durchmesser	Drahtseil- Länge	A	B	C
SLK3L1DW6	196842	3 mm	1 m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L2DW6	196843	3 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L3DW6	196844	3 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L5DW6	196845	3 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm

Table 2/3						
Katalognum mer	Artikelnumm er	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)
SLK15L1DW6	196830	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L2DW6	196831	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3DW6	196832	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L5DW6	196833	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L1DW6	196836	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L2DW6	196837	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L3DW6	196838	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L5DW6	196839	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK3L1DW6	196842	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L2DW6	196843	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L3DW6	196844	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L5DW6	196845	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max

Table 3/3		
Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last (F)
SLK15L1DW6	196830	195N
SLK15L2DW6	196831	195N
SLK15L3DW6	196832	195N
SLK15L5DW6	196833	195N
SLK2L1DW6	196836	440N
SLK2L2DW6	196837	440N
SLK2L3DW6	196838	440N
SLK2L5DW6	196839	440N
SLK3L1DW6	196842	700N
SLK3L2DW6	196843	700N
SLK3L3DW6	196844	700N
SLK3L5DW6	196845	700N

DIAGRAMS

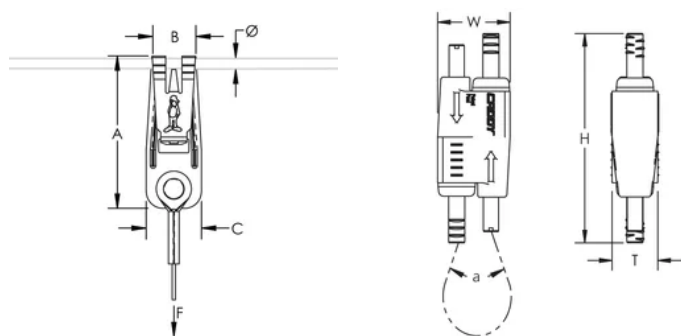

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER