

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MIT BOLZENANKER



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den Bolzenanker von fischerwerke GmbH und Co. KG

Schnell und leicht in gerissenem und ungerissenem Beton zu befestigen

Keine Spezialwerkzeuge erforderlich

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG

SPEZIFIKATIONEN

Statische Belastung Sicherheitsfaktor:	5:1
Bohrer-Durchmesser:	6mm
Bohrlochtiefe:	31mm
Endbearbeitung:	elektrisch galvanisiert
Material:	Steel;Polypropylene;Zinc Alloy
Effektive Verankerungstiefe:	Min. 25 mm


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Drahtseil-Durchmesser	Drahtseil-Länge	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)
SLK15L2WA6	196671	1.5 mm	2m	54 mm	55 mm	19 mm
SLK15L3WA6	196672	1.5 mm	3m	54 mm	55 mm	19 mm
SLK2L2WA6	196734	2 mm	2m	54 mm	55 mm	19 mm
SLK2L3WA6	196735	2 mm	3m	54 mm	55 mm	19 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last (F)
SLK15L2WA6	196671	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3WA6	196672	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK2L3WA6	196735	12.5 mm	90 ° Max	300N

DIAGRAMS

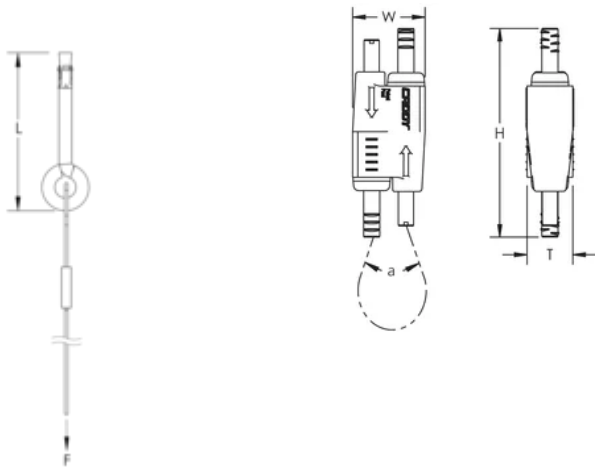

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER