



## NVENT CADDY SPEED LINK Y-TOGGLE KIPPELEMENT ERWEITERUNG MIT SCHLAUFE



### CERTIFICATIONS



### MERKMALE

Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten

Ideal für Beleuchtungskörper

Die Y-Ausführung erhöht die Stabilität

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Endbearbeitung	Statische Belastung Sicherheitsfaktor	Drahtseil-Durchmesser	Stahlseil „Y“ Länge (YL)
SLD15Y500	195960	Stahl	elektrisch galvanisiert	5:1	1.5 mm	0.5m

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	A	B	Statische Last (F)	Verpackungsmenge
---------------	---------------	---	---	--------------------	------------------

SLD15Y500	195960	39 mm	5 mm	195N	1.0000
-----------	--------	-------	------	------	--------

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

nVent CADDY Speed Link Verschluss nicht enthalten.

## DIAGRAMS

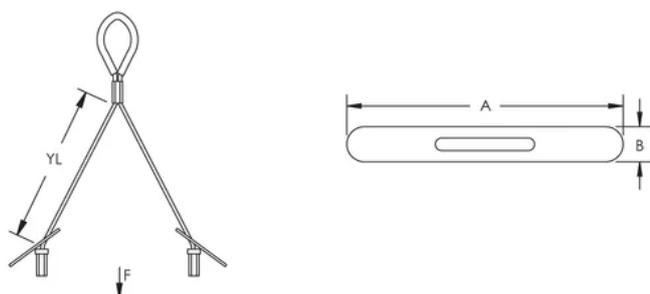

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europa

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**