




UNIVERSALBEFESTIGUNGSELEMENT

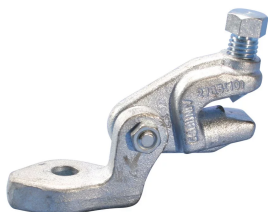

CERTIFICATIONS



MERKMALE

Universalprodukt zur direkten Montage an Beton-, Holz-, Stahlgitterbalken- oder I-Träger-Adaptoren

Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen

Für Quer- und Längsaussteifungen geeignet

Works with 1" through 2" brace pipes and 1/4" angle iron braces to reduce inventory

Die mittlere Schraube muss nicht festgeschraubt werden

Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Endbearbeitung	Lochgröße (HS)	A	B
---------------	---------------	----------	----------------	----------------	---	---

CSBUNIV050EG	404407	Gusseisen	elektrisch galvanisiert	14 mm	133.4 mm	101.6 mm
CSBUNIV075EG	404409	Gusseisen	elektrisch galvanisiert	21 mm	133.4 mm	101.6 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	C	Zertifizierungen
CSBUNIV050EG	404407	41.4 mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, KOR, cUL, UL, OSHPD, FM Approved, Seismic
CSBUNIV075EG	404409	41.4 mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, UL, OSHPD, FM Approved, Seismic

Belastung nach UL		
Teilenummer	Aussteifung	Klassifizierung
CSBUNIV050EG	25 mm - 50 mm EN10255H	6094 N
CSBUNIV075EG	25 mm - 50 mm EN10255H	8896 N

Belastung nach FM					
Aussteifungstyp	Größe Leitungsrohr	Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Rohr	N/A	7,205 N	10,230 N	12,545 N	13,965 N

DIAGRAMS

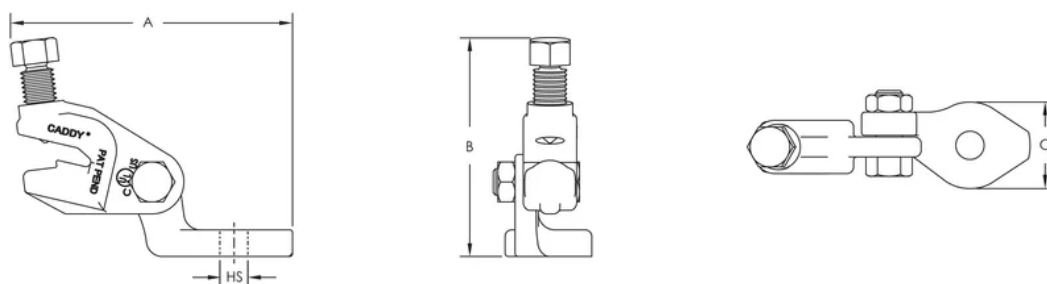

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER