

1 WINKELBOHRLOCH LASCHE



MERKMALE

Bietet eine effiziente Verschraubungsfläche für Erdungs- und Stromversorgungsanwendungen

Elektrolytisches Kupfer

Nur zur Verwendung mit nVent ERICO Cadweld Typ LA Anschlüssen

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Verzinnt

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Typ	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)
B101CEOL		Kupfer	NEMA®	15.88mm	25.4mm	3.18mm
KOF103	183200	Kupfer	Kein NMEA®	13mm	24.99mm	3mm
B101DEOL		Kupfer	NEMA®	17.53mm	25.4mm	4.76mm
B305SS		Edelstahl 304 (EN 1.4301)	Kein NMEA®	20.07mm	29.97mm	5.08mm
B305TC		Kupfer	Kein NMEA®	20mm	30mm	5mm
B101EEOL		Kupfer	NEMA®	19.05mm	25.4mm	6.35mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	C	B	A	Winkel (a)
B101CEOL		63.5mm	22.23mm	25.4mm	12.7mm	45°

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	C	B	A	Winkel (a)
KOF103	183200	55mm	25mm	20mm	10mm	45°
B101DEOL		68.33mm	22.23mm	28.58mm	14.3mm	45°
B305SS		91.44mm	39.88mm	33.78mm	15mm	45°
B305TC		91.4mm	39.88mm	33.78mm	15mm	45°
B101EEOL		76.2mm	26.92mm	32.54mm	15.9mm	45°


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Vergleichbare Leitergröße
B101CEOL		11.11mm	80.63mm ²
KOF103	183200	8.5mm	74.9mm ²
B101DEOL		14.29mm	120.94mm ²
B305SS		17mm	152.23mm ²
B305TC		17mm	152.23mm ²
B101EEOL		14.29mm	161.26mm ²

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Für nicht aufgeführte Größen kontaktieren Sie uns bitte.

DIAGRAMS

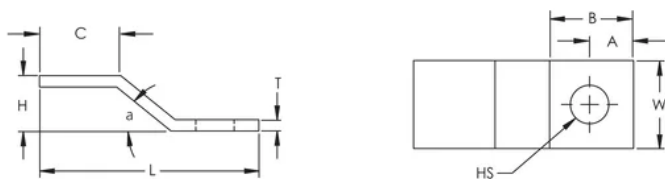

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER