


## KLEINER POLYCARBONAT KLEMMENKASTEN, DPCP

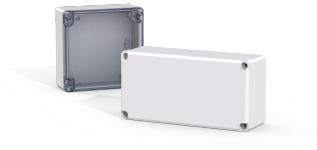

Die Polycarbonat-Klemmenkasten-Baureihe DPCP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Die DPCP-Baureihe eignet sich dank ihrer Beständigkeit gegen UV-Strahlung gut für den Innen- und Außenbereich, selbst an Orten mit direktem Sonnenlicht. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

### INDUSTRIE-STANDARDS

CE  
UKCA  
GOST  
IP

### MERKMALE

Beschreibung: Polycarbonat-Klemmenkästen, halogenfrei, für Außenanwendungen geeignet. Hohe UV-Resistenz. Selbstverlöschend.

Material: Polycarbonat.

Dichtung: Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C.

Entflammbarkeit: UL746C 5V.

Schutzart: 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Oberfläche: RAL 7035.

Zertifikate: CE, GOST. Bezügl. cULus\_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Edelstahl, Befestigungsschrauben, Blindstopfen aus Polyamid.

Flammability: UL746C 5V

Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C)

Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Farben:</b>     | Hellgrau     |
| <b>Material:</b>   | Polykarbonat |
| <b>Farbcode:</b>   | Ral 7035     |
| <b>Oberfläche:</b> | Smooth       |

| Table 1/1     |       |        |       |                      |         |                  |
|---------------|-------|--------|-------|----------------------|---------|------------------|
| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Maximale Einbautiefe | Gewicht | Schnelles Schiff |
| DPCP050504GE  | 53mm  | 53mm   | 36mm  | 27.5mm               | 0.05kg  | No               |
| DPCP050704GE  | 53mm  | 65mm   | 36mm  | 25mm                 | 0.08kg  | No               |
| DPCP080806GE  | 80mm  | 82mm   | 56mm  | 42mm                 | 0.15kg  | No               |
| DPCP080809GE  | 80mm  | 82mm   | 86mm  | 72mm                 | 0.15kg  | No               |
| DPCP081206GE  | 80mm  | 120mm  | 56mm  | 42mm                 | 0.2kg   | No               |
| DPCP081209GE  | 80mm  | 120mm  | 86mm  | 72mm                 | 0.2kg   | No               |
| DPCP121206GE  | 120mm | 122mm  | 56mm  | 42mm                 | 0.2kg   | No               |
| DPCP081606GE  | 80mm  | 160mm  | 56mm  | 42mm                 | 0.25kg  | No               |
| DPCP081609GE  | 80mm  | 160mm  | 86mm  | 72mm                 | 0.3kg   | No               |
| DPCP121209GE  | 120mm | 122mm  | 86mm  | 72mm                 | 0.3kg   | No               |
| DPCP121609GE  | 120mm | 160mm  | 91mm  | 77.5mm               | 0.35kg  | No               |
| DPCP122009GE  | 120mm | 200mm  | 86mm  | 72mm                 | 0.4kg   | No               |
| DPCP152008GE  | 150mm | 200mm  | 76mm  | 62mm                 | 0.4kg   | No               |
| DPCP162409GE  | 160mm | 240mm  | 91mm  | 77.5mm               | 0.6kg   | No               |
| DPCP162412GE  | 160mm | 240mm  | 121mm | 107.5mm              | 0.75kg  | No               |
| DPCP233009GE  | 230mm | 300mm  | 86mm  | 72.5mm               | 0.95kg  | No               |
| DPCP050704TE  | 53mm  | 65mm   | 36mm  | 25mm                 |         | No               |
| DPCP050504TE  | 53mm  | 53mm   | 36mm  | 27.5mm               |         | No               |
| DPCP233011GE  | 230mm | 300mm  | 111mm | 97.5mm               | 1.1kg   | No               |
| DPCP080806TE  | 80mm  | 82mm   | 56mm  | 42mm                 |         | No               |
| DPCP081206TE  | 80mm  | 120mm  | 56mm  | 42mm                 |         | No               |
| DPCP081606TE  | 80mm  | 160mm  | 56mm  | 42mm                 |         | No               |
| DPCP121206TE  | 120mm | 122mm  | 56mm  | 42mm                 |         | No               |
| DPCP152008TE  | 150mm | 200mm  | 76mm  | 62mm                 |         | No               |
| DPCP080809TE  | 80mm  | 82mm   | 86mm  | 72mm                 |         | No               |
| DPCP081209TE  | 80mm  | 120mm  | 86mm  | 72mm                 |         | No               |
| DPCP081609TE  | 80mm  | 160mm  | 86mm  | 72mm                 |         | No               |
| DPCP121209TE  | 120mm | 122mm  | 86mm  | 72mm                 |         | No               |
| DPCP122009TE  | 120mm | 200mm  | 86mm  | 72mm                 |         | No               |
| DPCP233009TE  | 230mm | 300mm  | 86mm  | 72.5mm               |         | No               |

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Maximale Einbautiefe | Gewicht | SchnellesSchiff |
|---------------|-------|--------|-------|----------------------|---------|-----------------|
| DPCP121609TE  | 120mm | 160mm  | 91mm  | 77.5mm               |         | No              |
| DPCP162409TE  | 160mm | 240mm  | 91mm  | 77.5mm               |         | No              |
| DPCP233011TE  | 230mm | 300mm  | 111mm | 97.5mm               |         | No              |
| DPCP162412TE  | 160mm | 240mm  | 121mm | 107.5mm              |         | No              |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Auf Wunsch mit transparenter Polycarbonat Abdeckung.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**