

# CPP TAPERED PLASTIC SCREW-IN PLUG FOR A12, A22 AND A32K



## MERKMALE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)


| Table 1/2     |               |                              |                          |                              |                 |          |
|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| Katalognummer | Artikelnummer | Bewehrungsstahlgröße, metric | Bewehrungsstahlgröße, US | Bewehrungsstahlgröße, Kanada | Durchmesser (Ø) | Höhe (H) |
| EL10CPPB100   | 153060        | 10 mm                        | #3                       |                              | 17 mm           | 13 mm    |
| EL12CPPB100   | 153070        | 12 mm                        | #4                       | 10 m                         | 17 mm           | 13 mm    |
| EL14CPPB100   | 153080        | 14 mm                        |                          |                              | 22 mm           | 13 mm    |
| EL16CPPB100   | 153090        | 16 mm                        | #5                       | 15 m                         | 22 mm           | 13 mm    |
| EL18CPPB100   | 153100        | 18 mm                        |                          |                              | 27 mm           | 13 mm    |
| EL20CPPB100   | 153110        | 20 mm                        | #6                       | 20 m                         | 27 mm           | 13 mm    |
| EL22CPPB100   | 153120        | 22 mm                        | #7                       |                              | 33 mm           | 16 mm    |
| EL25CPPB100   | 153130        | 25 mm                        | #8                       | 25 m                         | 33 mm           | 16 mm    |
| EL28CPPB100   | 153140        | 28 mm                        | #9                       | 30M                          | 37 mm           | 16 mm    |
| EL30CPPB100   | 153150        | 30 mm                        |                          |                              | 37 mm           | 16 mm    |
| EL32CPPB100   | 153160        | 32 mm                        | #10                      |                              | 42 mm           | 16 mm    |
| EL36CPPB50    | 153180        | 36 mm                        | #11                      | 35M                          | 46 mm           | 16 mm    |

| Katalognum<br>mer | Artikelnumm<br>er | Bewehrungs<br>stahlgröße,<br>metric | Bewehrungs<br>strahlgröße,<br>US | Bewehrungs<br>stahlgröße,<br>Kanada | Durchmesser<br>(Ø) | Höhe (H) |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|
| EL40CPPB50        | 153200            | 40 mm                               |                                  |                                     | 52 mm              | 16 mm    |
| EL50CPPB40        | 153220            | 50 mm                               |                                  |                                     | 64 mm              | 16 mm    |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   |
|---------------|---------------|---------|
| EL10CPPB100   | 153060        | Gelb    |
| EL12CPPB100   | 153070        | Rot     |
| EL14CPPB100   | 153080        | Grün    |
| EL16CPPB100   | 153090        | Schwarz |
| EL18CPPB100   | 153100        | Weiß    |
| EL20CPPB100   | 153110        | Gelb    |
| EL22CPPB100   | 153120        | Blau    |
| EL25CPPB100   | 153130        | Rot     |
| EL28CPPB100   | 153140        | Schwarz |
| EL30CPPB100   | 153150        | Weiß    |
| EL32CPPB100   | 153160        | Gelb    |
| EL36CPPB50    | 153180        | Blau    |
| EL40CPPB50    | 153200        | Grün    |
| EL50CPPB40    | 153220        | Schwarz |

## DIAGRAMS

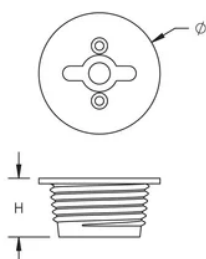

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

#### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**