

## NVENT CADDY ROD LOCK SCHIENENMUTTER



### VORTEILE

- Ermöglicht die schnelle Erstellung, Installation und Höhenverstellung mehrlagiger Trapezelemente
- Kann in Strutmontageschienenprofilen installiert werden, ohne dass Finger oder Werkzeuge in die Strutmontageschiene eingeführt werden müssen
- Dank der mühelosen „Eindrücken und fertig“-Funktion können Monteure die Gewindestange einfach durch das Montageloch schieben, wo sie sofort einrastet
- Integrierte Einstellmutter ermöglicht eine präzise Höheneinstellung des Systems
- Die Sperrmutter kann mit dem Finger angezogen werden um die Gewindestange zu fixieren
- Kann leichte Abweichungen der Abstände zwischen den Gewindestangen des Trapezes ausgleichen
- Kann zur Vorfertigung von Baugruppen verwendet werden, die sich dann schnell auf zuvor installierte Gewindestangen schieben lassen
- Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Graten auf der Gewindestange

Rod Lock Tragelemente sind Speziallösungen, die zur Installation von komplexen Baugruppen konstruiert sind.

Die auffälligste Besonderheit dieses Systems ist die bahnbrechende „Eindrücken und fertig Funktion, durch die die Montagezeit von Gewindestangen im Vergleich zur herkömmlichen Verschraubung drastisch verringert wird. Einfach gesagt: Rod Lock setzt neue Maßstäbe, wenn es darum geht, wie Kabelschutzrohre, Kabelrinnen, Lampen, Lüftungskanäle und Rohre installiert werden, da Montagen schneller, leichter und sicherer vonstatten gehen.

Die Rod Lock Schienenmutter ist eine einfache Lösung für Trapezinstallationen mit mehreren Ebenen, die Feinjustierung erfolgt durch Drehen der Strutmutter bevor sie durch Anziehen der Gewindebuchse fest gekontert wird. Die Installation der Strutmontageschiene erfolgt mit der offenen Seite nach oben.

Teilenummer	Artikel nummer	Typ Strutmontageschiene	Stabgröße RS	A	B	C	Schlüsselweite 1,2
CRLSLM8EG	390041	A (41 x 41 mm)	M8	30.2 mm	82.2 mm	14 mm	24 mm, 14 mm
CRLSLM10EG	390042	A (41 x 41 mm)	M10	30.2 mm	82.2 mm	14 mm	24 mm, 14 mm


Werkstoff: Stahl

Finish: elektrolytische Verzinkung

Schlüsselgröße 1 entspricht der Größe der Rod Lock Sechskantmutter. Die Schlüsselgröße 2 entspricht der Größe der Gewindebuchse.

Muss so installiert werden, dass die offene Seite der Montageschiene nach oben zeigt.

Die Rod Lock Schienenmutter müssen mindestens 25,4 mm (1 in) von beiden Enden der Montageschiene eingebaut werden.

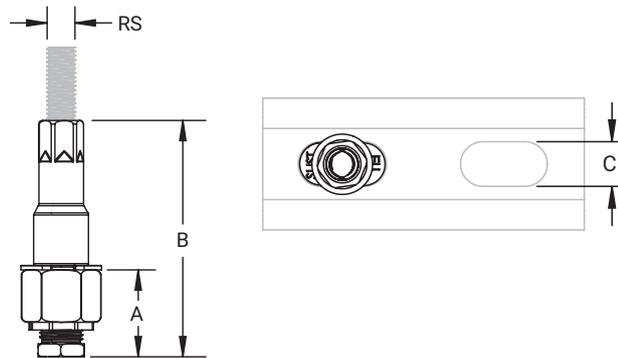

Unser starkes Markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

**WARNHINWEIS**

nVent-Produkte dürfen nur wie in den Bedienungsanleitungen und Schulungsmaterialien für nVent-Produkte angegeben installiert und verwendet werden. Die Bedienungsanleitungen erhalten Sie auf unserer Website [nVent.com/oder/CADDY](http://nVent.com/oder/CADDY) von Ihrem nVent-Kundendienst. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Verwendung oder eine unvollständige Einhaltung der Hersteller- und Warnhinweise von nVent können einen Defekt des Produkts, Sachschäden, schwere Körperverletzungen oder Tod verursachen.

©2018 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum von oder lizenziert durch nVent Services GmbH oder seine Tochtergesellschaften. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

CADDY-DS-FM1246S-DFM351LT17EUGE-DE-1805