


# GUIDE RAIL WITH CODING FOR COMPACTPCI/ VME64X, OFFSET 0,1", PC

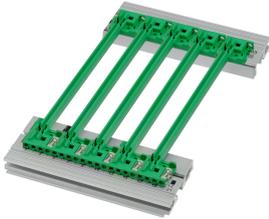

New generation of Wih Coding, Offset type guide rails for PCBs or plug-in units. Bildet eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Mechanik des Baugruppenträgers und den Unterbaugruppen. With the optimized design and the new high quality plastic material not just the stability was significantly increased, but also the fire safety properties improved. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the

## CERTIFICATIONS



## MERKMALE

Neue Generation mit Kodierung, Führungsschiene mit 0,1" Offset zur Aufnahme von Power Supplies oder SMD Steckbaugruppen

Deutlich erhöhte Stabilität, durch optimierte Konstruktion und hochwertiges Material (PC)

Verbesserte Brandschutzeigenschaften, erfüllt EN 45545-2 Anforderungen R22, R23 und R24 mit HL3

„Halogenfrei“, nach IEC 61249-2-21

Können an Modulschienen (Al-Profil) oder an 1,5 mm dicke Stahlblechprofilen befestigt werden

Die Führungsschiene kann an Modulschienen Typ H und R zusätzlich angeschraubt werden. Dies ermöglicht den Einsatz bei Schock und Vibrationsanwendungen (z.B. im Bahnbereich)

Für den leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte und Horizontalschiene ist ein optionaler ESD-Clip erhältlich

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Passend zu	Leiterplattentiefe	Material	Farben	Packungsmenge
---------------	-----	------------	--------------------	----------	--------	---------------

64568-071	Mit Codierung, Offset	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	160mm	Polycarbonat	Grün	1
64568-072	Mit Codierung, Offset	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	220mm	Polycarbonat	Grün	1
24568-359	Mit Codierung, Offset	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	160mm	Polycarbonat	Grün	10

Table 2/2

Katalognummer	Entspricht	Nutbreite
64568-071	EN 45545-2	2
64568-072	EN 45545-2	2
24568-359	EN 45545-2	2

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**