



NVENT CADDY CAT HP J-HAKEN MIT MULTIFUNKTIONSClip



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Schnellbefestigung an Gewinde- oder Drahtstange

Komplett verstell- und einfach Versetzbar für leichtes ändern der Installation

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Bietet eine überlegene Füllkapazität und Tragfähigkeit, die über die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht

Abgerundete Kanten an den J-Haken ermöglichen eine Unterstützung des entsprechenden Biegeradius von Hochleistungsdatenkabeln

Kosteneffektive Alternative zu teuren Kabelrinnen

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

Maximieren Sie Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten mit der einzigartigen Kombination aus 4Z- und 6Z-Produkten.

Ein verbesserter Multifunktionsclip ermöglicht eine optimierte Bestandsaufnahme und reduziert gleichzeitig die mit mehreren SKUs verbundenen Risiken bei der Baustellenplanung.

SPEZIFIKATIONEN

Endbearbeitung: Pregalvanized;nVent CADDY Armour

Material: Steel;Spring Steel

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser (Ø)	Bereich	Cable Capacity, Cat 5e	Cable Capacity, Cat 6	Cable Capacity, Cat 6A
CAT16HP4Z34	181217	25 mm	690mm ²	20	15	10
CAT21HP4Z34	181258	33.3 mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HP4Z34	181218	50 mm	2561mm ²	90	60	35

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Drahtgröße	Stabgröße (RS)	Statische Last (F)
CAT16HP4Z34	181217	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT21HP4Z34	181258	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HP4Z34	181218	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.

Cable capacity is calculated based on a 70% fill rate.

DIAGRAMS

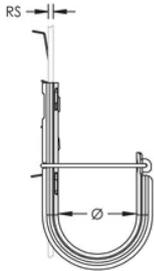

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER