

## NVENT CADDY MACROFIX NICHT ISOLIERT /M8M10



### CERTIFICATIONS



### MERKMALE

Kunststoffscheiben verhindern das Herausfallen der Schrauben bei der Installation

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

### SPEZIFIKATIONEN

**Endbearbeitung:** elektrisch galvanisiert

**Material:** Stahl

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Außendurchmesser (OD) | Rohrabmessung | NB/DN | Stabgröße (RS) | Breite (W) |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-------|----------------|------------|
| MFN019EG      | 586101        | 15 - 19 mm            | 3/8"          | 10    | 8, 10          | 20 mm      |
| MFN023EG      | 586102        | 19 - 23 mm            | 1/2"          | 15    | 8, 10          | 20 mm      |
| MFN029EG      | 586103        | 23 - 29 mm            | 3/4"          | 20    | 8, 10          | 20 mm      |

| Katalognummer | Artikelnummer | Außendurchmesser (OD) | Rohrabmessung | NB/DN | Stabgröße (RS) | Breite (W) |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-------|----------------|------------|
| MFN035EG      | 586104        | 29 - 35 mm            | 1 Zoll        | 25    | 8, 10          | 20 mm      |
| MFN041EG      | 586105        | 35 - 41 mm            |               |       | 8, 10          | 20 mm      |
| MFN048EG      | 586106        | 41 - 48 mm            | 1 1/4"        | 32    | 8, 10          | 20 mm      |
| MFN054EG      | 586107        | 48 - 54 mm            | 1 1/2"        | 40    | 8, 10          | 20 mm      |
| MFN062EG      | 586108        | 54 - 62 mm            | 2"            | 50    | 8, 10          | 20 mm      |
| MFN072EG      | 586109        | 62 - 72 mm            |               |       | 8, 10          | 20 mm      |
| MFN083EG      | 586110        | 73 - 83 mm            | 2 1/2"        | 65    | 8, 10          | 23 mm      |
| MFN093EG      | 586111        | 83 - 93 mm            | 3"            | 80    | 8, 10          | 23 mm      |
| MFN103EG      | 586112        | 93 - 103 mm           | 3 1/2"        | 90    | 8, 10          | 23 mm      |
| MFN113EG      | 586113        | 103 - 113 mm          |               |       | 8, 10          | 23 mm      |
| MFN123EG      | 586114        | 113 - 123 mm          | 4"            | 100   | 8, 10          | 23 mm      |
| MFN133EG      | 586115        | 123 - 133 mm          |               |       | 8, 10          | 23 mm      |
| MFN143EG      | 586116        | 133 - 143 mm          | 5"            | 125   | 8, 10          | 23 mm      |
| MFN153EG      | 586117        | 143 - 153 mm          |               |       | 8, 10          | 25 mm      |
| MFN165EG      | 586118        | 155 - 165 mm          |               |       | 8, 10          | 25 mm      |
| MFN175EG      | 586119        | 165 - 175 mm          | 6"            | 150   | 8, 10          | 25 mm      |
| MFN205EG      | 586120        | 195 - 205 mm          |               |       | 8, 10          | 27 mm      |
| MFN220EG      | 586121        | 210 - 220 mm          | 8"            | 200   | 8, 10          | 27 mm      |
| MFN230EG      | 586122        | 220 - 230 mm          |               |       | 8, 10          | 27 mm      |
| MFN255EG      | 586123        | 244 - 255 mm          |               |       | 8, 10          | 30 mm      |
| MFN280EG      | 586124        | 270 - 280 mm          | 10"           | 250   | 8, 10          | 30 mm      |
| MFN324EG      | 586125        | 314 - 324 mm          | 12"           | 300   | 8, 10          | 30 mm      |

| Table 2/2     |               |           |                           |                    |                    |
|---------------|---------------|-----------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Katalognummer | Artikelnummer | Dicke (T) | Schraubendurchmesser (Sc) | Schraubenlänge (L) | Statische Last (F) |
| MFN019EG      | 586101        | 1 mm      | 6                         | 17mm               | 1000N              |
| MFN023EG      | 586102        | 1 mm      | 6                         | 17mm               | 1000N              |
| MFN029EG      | 586103        | 1 mm      | 6                         | 17mm               | 1000N              |
| MFN035EG      | 586104        | 1 mm      | 6                         | 17mm               | 1000N              |
| MFN041EG      | 586105        | 1 mm      | 6                         | 22mm               | 1000N              |
| MFN048EG      | 586106        | 1 mm      | 6                         | 22mm               | 1000N              |
| MFN054EG      | 586107        | 1.25 mm   | 6                         | 22mm               | 1500N              |
| MFN062EG      | 586108        | 1.25 mm   | 6                         | 22mm               | 1500N              |
| MFN072EG      | 586109        | 1.25 mm   | 6                         | 22mm               | 1500N              |

| Katalognummer | Artikelnummer | Dicke (T) | Schraubendurchmesser (Sc) | Schraubenlänge (L) | Statische Last (F) |
|---------------|---------------|-----------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| MFN083EG      | 586110        | 1.5 mm    | 6                         | 27mm               | 2000N              |
| MFN093EG      | 586111        | 1.5 mm    | 6                         | 27mm               | 2000N              |
| MFN103EG      | 586112        | 1.75 mm   | 6                         | 27mm               | 2500N              |
| MFN113EG      | 586113        | 1.75 mm   | 6                         | 27mm               | 2500N              |
| MFN123EG      | 586114        | 1.75 mm   | 6                         | 27mm               | 2500N              |
| MFN133EG      | 586115        | 2 mm      | 6                         | 27mm               | 3000N              |
| MFN143EG      | 586116        | 2 mm      | 6                         | 27mm               | 3000N              |
| MFN153EG      | 586117        | 2 mm      | 6                         | 27mm               | 3200N              |
| MFN165EG      | 586118        | 2 mm      | 6                         | 27mm               | 3200N              |
| MFN175EG      | 586119        | 2 mm      | 6                         | 27mm               | 3200N              |
| MFN205EG      | 586120        | 2.25 mm   | 6                         | 32mm               | 3600N              |
| MFN220EG      | 586121        | 2.25 mm   | 6                         | 32mm               | 3600N              |
| MFN230EG      | 586122        | 2.25 mm   | 6                         | 32mm               | 3600N              |
| MFN255EG      | 586123        | 2.5 mm    | 6                         | 32mm               | 4000N              |
| MFN280EG      | 586124        | 2.5 mm    | 6                         | 32mm               | 4000N              |
| MFN324EG      | 586125        | 2.5 mm    | 6                         | 32mm               | 4000N              |

## DIAGRAMS

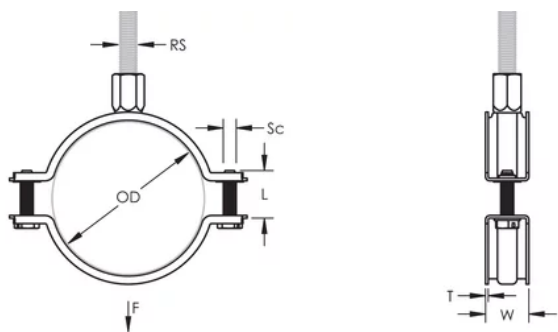

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

#### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**