

NVENT CADDY MACROFIX PLUS KOMBI MIT KOMBINATIONSMUTTER



MERKMALE

Mit Schnappverschluss

Alterungsbeständige Einlage

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPEZIFIKATIONEN

Stabgröße (RS):	M8;M10;1/2"
Farbe:	Schwarz
Endbearbeitung:	elektrisch galvanisiert
Material:	Steel;EPDM-SBR Rubber
Temperatur:	-50 bis 110 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Rohrabmessung	NB/DN	Breite (W)	Dicke (T)
MPK031	586754	25 - 31 mm	3/4"	20	20 mm	1 mm
MPK037	586755	31 - 37 mm	1 Zoll	25	20 mm	1 mm
MPK044	586756	37 - 44 mm	1 1/4"	32	20 mm	1 mm
MPK051	586757	45 - 51 mm	1 1/2"	40	21 mm	1.25 mm
MPK058	586758	50 - 58 mm			21 mm	1.25 mm
MPK068	586759	58 - 68 mm	2" - 5"	50	21 mm	1.25 mm


Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Rohrabmessung	NB/DN	Breite (W)	Dicke (T)
MPK078	586760	68 - 78 mm	2 1/2"	65	23 mm	1.5 mm
MPK088	586761	78 - 88 mm			23 mm	1.5 mm
MPK098	586762	88 - 98 mm	3"	80	23 mm	1.75 mm
MPK118	586763	108 - 118 mm	4"	100	23 mm	1.75 mm
MPK138	586764	128 - 138 mm			23 mm	2 mm
MPK148	586765	138 - 148 mm	5"	125	25 mm	2 mm
MPK160	586766	150 - 160 mm			25 mm	2 mm
MPK170	586767	160 - 170 mm	6"	150	25 mm	2 mm
MPK201	586768	190 - 200 mm			27 mm	2.25 mm

Table 2/2					
Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last (F)	Stückgewicht
MPK031	586754	6 mm	32mm	1000N	0.11 kg
MPK037	586755	6 mm	32mm	1000N	0.12 kg
MPK044	586756	6 mm	37mm	1000N	0.12 kg
MPK051	586757	6 mm	37mm	1500N	0.14 kg
MPK058	586758	6 mm	37mm	1500N	0.15 kg
MPK068	586759	6 mm	40mm	1500N	0.16 kg
MPK078	586760	6 mm	40mm	2000N	0.19 kg
MPK088	586761	6 mm	40mm	2000N	0.2 kg
MPK098	586762	6 mm	45mm	2500N	0.27 kg
MPK118	586763	6 mm	50mm	2500N	0.3 kg
MPK138	586764	6 mm	50mm	3000N	0.34 kg
MPK148	586765	6 mm	50mm	3200N	0.4 kg
MPK160	586766	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK170	586767	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK201	586768	6 mm	50mm	3600N	0.63 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMS

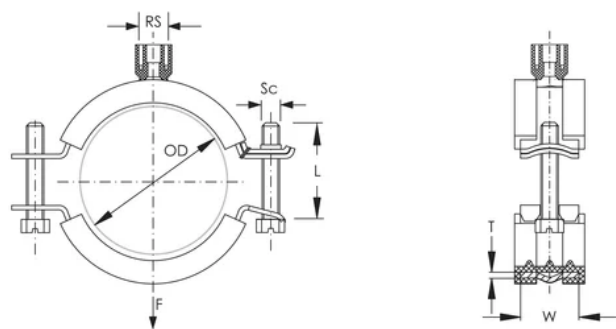

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER