

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MIT GEWINDEANSCHLUSS



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte Gewindeschraube

Zur Befestigung and Bauteilen mit Gewindeankern oder anderen Maschinengewinden

Zur direkten Verbindung mit Montagetrapezen, Beleuchtungskörpern, Schildern oder SHKL Elementen

SPEZIFIKATIONEN

Statische Belastung Sicherheitsfaktor:	5:1
Endbearbeitung:	elektrisch galvanisiert
Material:	Steel;Polypropylene;Zinc Alloy
Konform mit:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2


Katalognum mer	Artikelnumm er	Drahtseil- Durchmesser	Drahtseil- Länge	Stabgröße (RS)	Schraubenlä nge (L)	Höhe (H)
SLK15L1SEM6	196564	1.5 mm	1 m	6	25mm	55 mm
SLK15L1SEM8	196565	1.5 mm	1 m	8	45mm	55 mm
SLK15L2SEM6	196566	1.5 mm	2m	6	25mm	55 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Drahtseil-Durchmesser	Drahtseil-Länge	Stabgröße (RS)	Schraubenlänge (L)	Höhe (H)
SLK15L2SEM8	196567	1.5 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK15L3SEM6	196568	1.5 mm	3m	6	25mm	55 mm
SLK15L3SEM8	196570	1.5 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L2SEM8	196559	2 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK2L3SEM8	196561	2 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L5SEM6	196562	2 mm	5m	6	25mm	55 mm
SLK2L5SEM8	196563	2 mm	5m	8	45mm	55 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last (F)
SLK15L1SEM6	196564	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM8	196565	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM6	196566	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM8	196567	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM8	196570	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2SEM8	196559	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM8	196563	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

DIAGRAMS

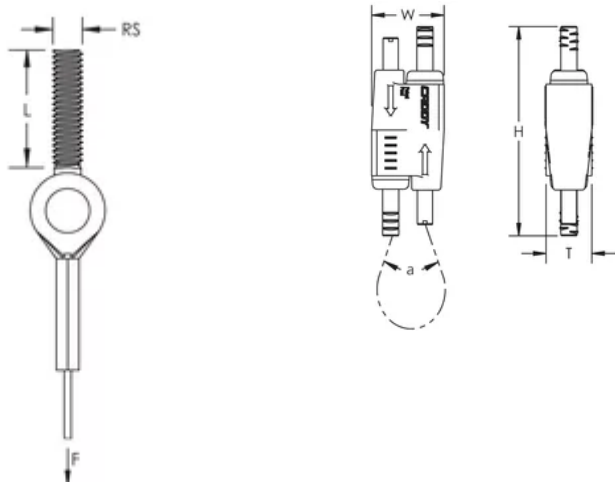

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER