

# NVENT CADDY SPEED LINK SLS VERSCHLUSS



## CERTIFICATIONS



## MERKMALE

Die Verriegelungsvorrichtung mit einem Zylinder ermöglicht eine schnelle Vorfertigung von Streben oder Klammern.

Die Aufsteckmutter verbindet die Verriegelungsvorrichtung einfach und sicher mit der Strebe oder der Klammer und vereinfacht die Installation.

Handfest angezogen wird die Verriegelungsvorrichtung sicher in Position gehalten, ganz ohne Werkzeug.

Kann in Strebenprofilen installiert werden, ohne dass Finger oder Werkzeuge in die Strutmontageschiene eingeführt werden müssen

Die Führung an der Steckmutter leitet das Seil sicher in die Verriegelungsvorrichtung und stabilisiert die Abhängung.

Der Strebenkanal kann mit der Öffnung nach oben oder unten installiert werden.

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

| Table 1/2     |               |                       |                   |             |               |            |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------|------------|
| Katalognummer | Artikelnummer | Drahtseil-Durchmesser | Gewindegröße (TS) | Höhe 1 (H1) | Height 2 (H2) | Breite (W) |
| SLS2C50       | 196739        | 2 mm                  | M8                | 53mm        | 43.5mm        | 16 mm      |

| Katalognummer | Artikelnummer | Drahtseil-Durchmesser | Gewindegröße (TS) | Höhe 1 (H1) | Height 2(H2) | Breite (W) |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|------------|
| SLS3C50       | 196740        | 3 mm                  | M12               | 53mm        | 46.5mm       | 20 mm      |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Dicke (T) | Lochgröße (HS) | Schlitzgröße (SS)       |
|---------------|---------------|-----------|----------------|-------------------------|
| SLS2C50       | 196739        | 4 mm Max  | 8 - 10 mm      | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm  |
| SLS3C50       | 196740        | 6 mm Max  | 12 - 14 mm     | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm |


## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

The 3 mm locking device is compatible with C-Channel Types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Strut Channel Type C, Slotted, Strut Channel Type A, Slotted, Strut Channel Type AS, Perforated, Strut Channel Type CC, Slotted, Strut Channel Type AA, Slotted.

Die Verschlüsse dürfen nur mit Seilen aus dem nVent CADDY Speed Link Angebot benutzt werden. Für Zubehör muss der spezifizierte Seildurchmesser dem des Verschlusses entsprechen. Nicht mit anderen Seilen verwenden.

## DIAGRAMS

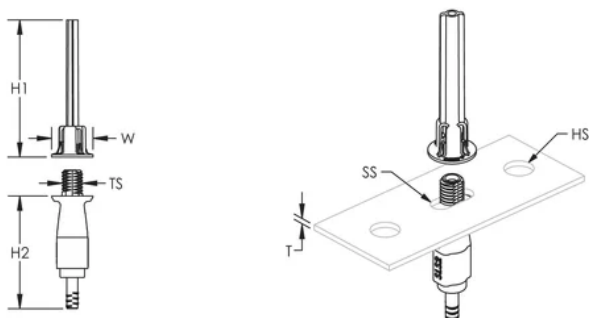

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

#### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**