

STRANGLEITUNGS AUSSTEIFUNG ZUR BEFESTIGUNG IM GEWINDELOCH



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Zur Befestigung an Betonankern mit Innengewinde oder an der Gebäudestruktur

Zur Durchschraubmontage in Stahl geeignet

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Länge (L)	Stabgröße (RS)	Schraubendurchmesser (Sc)
CSBBRS3MEG	402241	Stahl	Elektrolytische Verzinkung	40.4mm	10, 12	10


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Schraubenlänge (L)	Breite (W)
CSBBRS3MEG	402241	28.2mm	19mm	26.9mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Die strukturellen Befestigungen der Strangleitung dienen nur zur Aussteifung und nicht zur Aufhängung von Sprinklerrohren.

DIAGRAMS

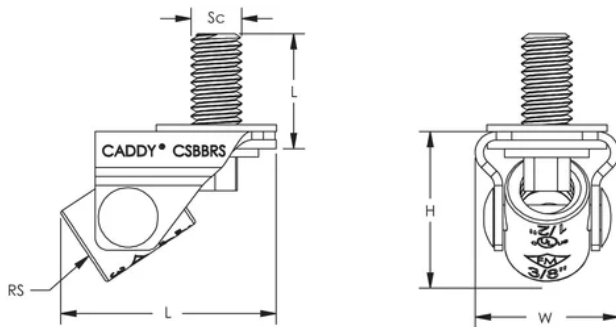

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER