


STECKDOSENLEISTE, IEC C19

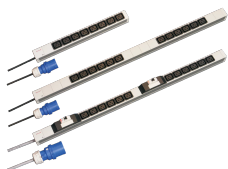

Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit IEC C19-Ausgängen integriert werden.

CERTIFICATIONS



MERKMALE

Steckdosenleisten mit C19 IEC-Buchsen

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Anschlussleitung 2 m, mit Steckverbinder nach IEC 60309

Einbauhöhe 1 HE

Einbauhöhe 1 HE

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Steckdosentyp	Anzahl Buchsen	Geschaltete Ausgänge	Farben	Wechselspannung
60110-280	Steckdosenleiste	IEC C19	8	Nein	Grau	230V
60110-281	Steckdosenleiste	IEC C19	12	Nein	Grau	230V
60110-282	Steckdosenleiste	IEC C19	12	Nein	Grau	230V

Table 2/2

Katalognummer	Höhe	Länge	Tiefe	Oberfläche	Material	Packungsmenge
60110-280	44mm	438.5mm	44mm	Eloxiert	Aluminium, Polyamid	1
60110-281	44mm	947.5mm	44mm	Eloxiert	Aluminium, Polyamid	1
60110-282	44mm	947.5mm	44mm	Eloxiert	Aluminium, Polyamid	1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER