


## SCHWENKRAHMENEINBAUSATZ, ESFB

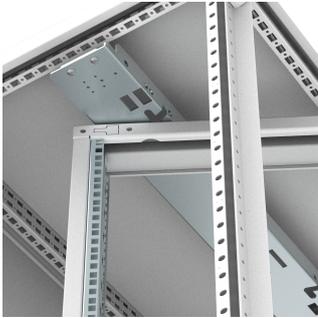

Die Stützstangen ermöglichen eine Schwenkrahmenmontage in Teil- oder Vollhöhe und auch die Montage zusätzlicher Zubehörteile.

### MERKMALE

**Beschreibung:** Für die Montage von Schwenkrahmen in voller Höhe in anreihbaren und kompakten Standschränken. Wenn eine Montage in Teilhöhe erforderlich ist

**Material:** 3 mm verzinktes Stahlblech.

**Montagemöglichkeiten:** Unterstützungsschienen (ESFB) 600 mm breit, können auch in einen 1200 mm breiten Schrank durch Einsatz von VBD eingebaut werden. Unterstützungsschienen (ESFB) 800 mm breit, können auch direkt in einen 1600 mm breiten Schrank montiert werden.

**Verpackungseinheit:** Ein kompletter Satz für Schwenkrahmen.

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Dicke:</b>	3mm
<b>Material:</b>	Stahl
<b>Oberfläche:</b>	Pulver-Strukturlackierung

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material des Gehäuses	Produktfamilie	Schnelles Schiff
ESFB08	800mm	800mm	103mm	Stahl	Free-Standing	No
ESFB06	600mm	600mm	103mm	Stahl	Free-Standing	No
ESFB10	1000mm	1000mm	103mm	Stahl	Free-Standing	No
ESFB12	1200mm	1200mm	103mm	Stahl	Free-Standing	No

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Um 2x ESFC Schwenkrahmen zu montieren, wird der zusätzliche Montagesatz ESFB12XKIT benötigt.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**