



NVENT CADDY MACROFIX ISOLIERT M8



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Kunststoffscheiben verhindern das Herausfallen der Schrauben bei der Installation

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPEZIFIKATIONEN

Endbearbeitung: elektrisch galvanisiert

Material: EPDM-SBR Rubber;Steel

Temperatur: -50 bis 110 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Rohrabmessung	Rohrgrößenbereich	NB/DN	Stabgröße (RS)
MFE015	586201	11 - 15 mm	1/4"	0.25 in	8	8
MFE019	586202	15 - 19 mm	3/8"	0.375 in	10	8
MFE025	586203	19 - 25 mm	1/2"	0.5 in	15	8
MFE031	586204	25 - 31 mm	3/4"	0.75 in	20	8
MFE037	586205	31 - 37 mm	1 Zoll	1 Zoll	25	8
MFE044	586206	37 - 44 mm	1 1/4"	1.25 in min	32	8
MFE050	586207	44 - 50 mm	1 1/2"	1.5 in	40	8
MFE058	586208	50 - 58 mm				8
MFE068	586209	58 - 68 mm	2"	2 in min	50	8


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last (F)
MFE015	586201	20 mm	1 mm	6	17mm	1000N
MFE019	586202	20 mm	1 mm	6	17mm	1000N
MFE025	586203	20 mm	1 mm	6	22mm	1000N
MFE031	586204	20 mm	1 mm	6	22mm	1000N
MFE037	586205	20 mm	1 mm	6	22mm	1000N
MFE044	586206	20 mm	1 mm	6	27mm	1000N
MFE050	586207	20 mm	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFE058	586208	20 mm	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFE068	586209	20 mm	1.25 mm	6	32mm	1500N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMS

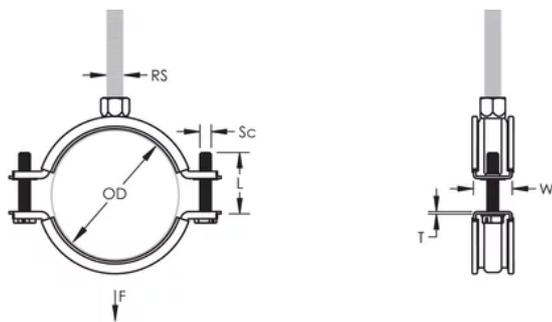

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER