

NVENT CADDY MACROFIX PLUS NI EZ MIT SCHNELLVERSCHLUSS



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Mit Schnellverschluss

Kunststoffscheibenscheiben verhindern, dass das CPVC- oder Kunststoffrohr beschädigt wird, und gewährleisten das Gleiten bei Längenausdehnung

Aufgebördelte Kanten und ein speziell konstruierter Schweißbereich helfen beim Schutz der CPVC-Rohrleitungen

Ideal für Installationen mit beschränktem Raum und die die Ausführung von Services nahe der Befestigungsoberfläche erfordern

Suitable for 3/4" - 2" (20 - 50 DN) steel sprinkler pipe

Eliminates the need to seismically brace when drops are kept within 6" (150 mm) of the attachment surface

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)

SPEZIFIKATIONEN

Endbearbeitung: elektrisch galvanisiert

Material: Stahl


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Rohrabmessung	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Stabgröße (RS)	Breite (W)
MPZ020	595052	1/2"	15	20.0 - 21.3 mm	10	30 mm
MPZ025	595053	3/4"	20	25.0 - 26.9 mm	10	30 mm
MPZ032	595054	1 Zoll	25	32.0 - 33.7 mm	10	30 mm
MPZ040	595056	1 1/4"	32	40.0 - 42.4 mm	10	30 mm
MPZ050	595057	1 1/2"	40	48.3 - 50 mm	10	30 mm
MPZ063	595059	2"	50	60.3 - 63 mm	10	30 mm
MPZ075	595061	2 1/2"	65	75.0 - 76.1 mm	10	30 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Statische Last (F)	Zertifizierungen
MPZ020	595052	1.5 mm	1125N	AON Brandschutz, BB019, Rohrhalterungen
MPZ025	595053	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ032	595054	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ040	595056	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ050	595057	2 mm	1725N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ063	595059	2 mm	1725N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ075	595061	2 mm	1725N	

DIAGRAMS

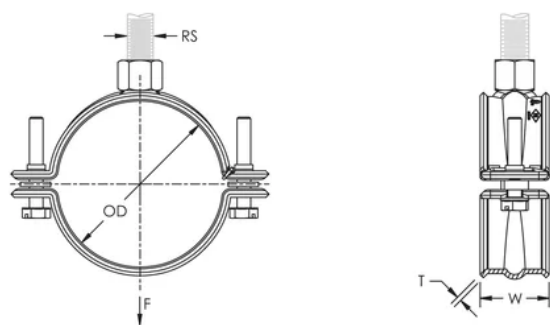

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER