

NVENT CADDY PYRAMID ST NICHT VERSTELLBARER STRUT-SCHIENENTRÄGER



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Bietet überlegene Tragfähigkeit für Rohre, Kabelschutzrohre, Kabelträger und andere Geräte

Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen

Einfacher Transport auf das Dach

Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer

SPEZIFIKATIONEN

Statische Belastung Sicherheitsfaktor:	3:1
Endbearbeitung:	Feuerverzinkt
Material:	Polyethylene;Polypropylene;Steel
Temperatur:	-45 bis 65 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Length 2 (L2)	Höhe (H)	Breite (W)	Oberfläche
PSF6C	360463	152 mm	203 mm	122 mm	152 mm	26452mm ²
PSF10C	360464	254 mm	317.5 mm	122 mm	203 mm	59355mm ²
PSF10D	360465	254 mm	317.5 mm	163 mm	203 mm	59355mm ²
PSF16C	360466	406 mm	483 mm	122 mm	203 mm	91613mm ²
PSF16D	360467	406 mm	483 mm	163 mm	203 mm	91613mm ²


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht	Statische Last (F)	Zertifizierungen
PSF6C	360463	0.5 kg	1334N	
PSF10C	360464	1 kg	4450N	ITB
PSF10D	360465	1.5 kg	4450N	ITB
PSF16C	360466	1.5 kg	6670N	ITB
PSF16D	360467	2 kg	6670N	ITB

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static load at 73.1 kPa (10.6 psi) roof loading. Kontaktieren Sie den Projekt- oder Bedachungsingenieur bezüglich der maximal zulässigen Last für das individuelle Dachprojekt.

DIAGRAMS

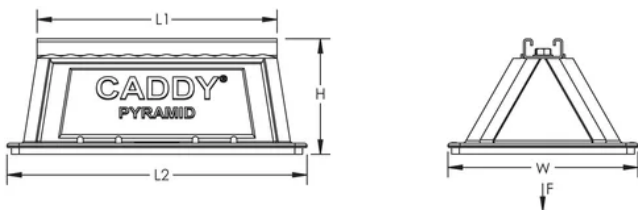

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER