

NVENT CADDY SPEED LINK CATENARY LOCKING DEVICE



MERKMALE

Die Verschlussmechanik, die werkzeuglos durch Drücken oder Ziehen zu bedienen ist, erlaubt eine sehr einfache Justierung

Der kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar

Cable spread of 60 degrees allows positioning the device closer to the structure

Die Röhrcen der Verschlussmechanik lassen sich auch mit Handschuhen einfach und sicher bedienen

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Drahtseil-Durchmesser	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)
SLK6C2	196820	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	6 mm	108 mm	41 mm	30 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Die Verschlüsse dürfen nur mit Seilen aus dem nVent CADDY Speed Link Angebot benutzt werden. Für Zubehör muss der spezifizierte Seildurchmesser dem des Verschlusses entsprechen. Nicht mit anderen Seilen verwenden.

DIAGRAMS

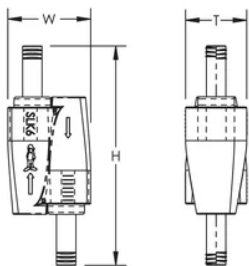

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER