



NVENT CADDY SPEED LINK SLK MIT WINKELANSCHLUSS



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Winkelanschluss

Ideal zur Befestigung an Beton, Stahl, an Gewindestangen oder auf Holzflächen

Einfache Alternative zu Ketten und deren Zubehör

SPEZIFIKATIONEN

Statische Belastung Sicherheitsfaktor:	5:1
Endbearbeitung:	elektrisch galvanisiert
Material:	Steel;Zinc Alloy;Polypropylene
Konform mit:	SMACNA HVAC-DCS


Table 1/2

Katalognum- mer	Artikelnumm- er	Drahtseil- Durchmesser	Drahtseil- Länge	A	Lochgröße (HS)	Höhe (H)
SLK15L1AB	196500	1.5 mm	1 m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L2AB	196501	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L3AB	196502	1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm

Katalognum- mer	Artikelnumm- er	Drahtseil- Durchmesser	Drahtseil- Länge	A	Lochgröße (HS)	Höhe (H)
SLK15L5AB	196503	1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L2AB	196529	2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L3AB	196530	2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L5AB	196531	2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK3L10AB	196716	3 mm	10m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK3L2AB	196713	3 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK3L5AB	196715	3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm

Table 2/2						
Katalognum- mer	Artikelnumm- er	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last (F)	Zertifizierun- gen
SLK15L1AB	196500	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, ITB, UL
SLK15L2AB	196501	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, ITB, UL
SLK15L3AB	196502	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, ITB, UL
SLK15L5AB	196503	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, ITB, UL
SLK2L2AB	196529	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, ITB, UL
SLK2L3AB	196530	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, ITB, UL
SLK2L5AB	196531	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, ITB, UL
SLK3L10AB	196716	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L2AB	196713	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L5AB	196715	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	

DIAGRAMS

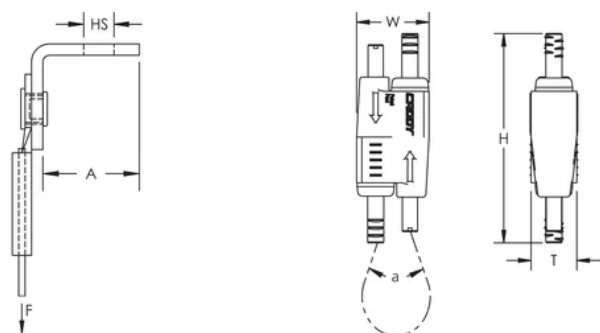

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER