

19"-FRONTPLATTEN



Die Frontplatten sind aus Al eloxiert, in den Farben hellgrau (RAL 7035) oder schwarzgrau (RAL 7021).

CERTIFICATIONS



MERKMALE

Al eloxiert, 3 mm

SPEZIFIKATIONEN

Zubehörtyp: Frontplatte

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Befestigung	Oberfläche - Frontseite	Oberfläche - Rückseite	Behandelte Schnittkanten	EMV-Schirmung
30118-299	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-948	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30219-098	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein

Katalognummer	Typ	Befestigung	Oberfläche - Frontseite	Oberfläche - Rückseite	Behandelte Schnittkanten	EMV-Schirmung
40304-074	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein
30118-301	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-302	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-303	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-304	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-305	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-306	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-307	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-308	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-309	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-949	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-950	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-951	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-952	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein

Katalognummer	Typ	Befestigung	Oberfläche - Frontseite	Oberfläche - Rückseite	Behandelte Schnittkanten	EMV-Schirmung
30118-953	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-954	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-955	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-956	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30118-957	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert		Nein
30219-101	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein
30219-104	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein
30219-107	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein
30219-110	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein
30219-113	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein
30219-137	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein
30219-138	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein
30219-143	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein
30219-144	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Nein	Nein

Katalognummer	Typ	Befestigung	Oberfläche - Frontseite	Oberfläche - Rückseite	Behandelte Schnittkanten	EMV-Schirmung
40304-075	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein
40304-076	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein
40304-077	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein
40304-078	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein
40304-079	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein
40304-080	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein
40304-081	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein
40304-082	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein
40304-083	19"-Frontplatten	Schraubverbindung an der Modulschiene	Eloxiert	Eloxiert	Ja	Nein

Table 2/3						
Katalognummer	Rack-Breite	Produkttyp	Höhe (H)	Passend zu	Rack-Höhe	Packungsmenge
30118-299	95HP	Frontplatten	43.6mm	Schrank, Schrank, 19" cases	1U	1
30118-948	95HP	Frontplatten	43.6mm	Schrank, Schrank, 19" cases	1U	1
30219-098	95HP	Frontplatten	43.6mm	Schrank, Schrank, 19" cases	1U	1
40304-074	95HP	Frontplatten	43.6mm	Schrank, Schrank, 19" cases	1U	1

Katalognummer	Rack-Breite	Produkttyp	Höhe (H)	Passend zu	Rack-Höhe	Packungsmenge
30118-301	95HP	Frontplatten	88.1mm	Schrank, Schrank, 19" cases	2U	1
30118-302	95HP	Frontplatten	132.5mm	Schrank, Schrank, 19" cases	3U	1
30118-303	95HP	Frontplatten	177mm	Schrank, Schrank, 19" cases	4U	1
30118-304	95HP	Frontplatten	221.4mm	Schrank, Schrank, 19" cases	5U	1
30118-305	95HP	Frontplatten	265.9mm	Schrank, Schrank, 19" cases	6U	1
30118-306	95HP	Frontplatten	310.3mm	Schrank, Schrank, 19" cases	7U	1
30118-307	95HP	Frontplatten	354.8mm	Schrank, Schrank, 19" cases	8U	1
30118-308	95HP	Frontplatten	399.2mm	Schrank, Schrank, 19" cases	9U	1
30118-309	95HP	Frontplatten	443.7mm	Schrank, Schrank, 19" cases	10U	1
30118-949	95HP	Frontplatten	88.1mm	Schrank, Schrank, 19" cases	2U	1
30118-950	95HP	Frontplatten	132.5mm	Schrank, Schrank, 19" cases	3U	1
30118-951	95HP	Frontplatten	177mm	Schrank, Schrank, 19" cases	4U	1
30118-952	95HP	Frontplatten	221.4mm	Schrank, Schrank, 19" cases	5U	1
30118-953	95HP	Frontplatten	265.9mm	Schrank, Schrank, 19" cases	6U	1

Katalognummer	Rack-Breite	Produkttyp	Höhe (H)	Passend zu	Rack-Höhe	Packungsmenge
30118-954	95HP	Frontplatten	310.3mm	Schrank, Schrank, 19" cases	7U	1
30118-955	95HP	Frontplatten	354.8mm	Schrank, Schrank, 19" cases	8U	1
30118-956	95HP	Frontplatten	399.2mm	Schrank, Schrank, 19" cases	9U	1
30118-957	95HP	Frontplatten	443.7mm	Schrank, Schrank, 19" cases	10U	1
30219-101	95HP	Frontplatten	88.1mm	Schrank, Schrank, 19" cases	2U	1
30219-104	95HP	Frontplatten	132.5mm	Schrank, Schrank, 19" cases	3U	1
30219-107	95HP	Frontplatten	177mm	Schrank, Schrank, 19" cases	4U	1
30219-110	95HP	Frontplatten	221.4mm	Schrank, Schrank, 19" cases	5U	1
30219-113	95HP	Frontplatten	265.9mm	Schrank, Schrank, 19" cases	6U	1
30219-137	95HP	Frontplatten	310.3mm	Schrank, Schrank, 19" cases	7U	1
30219-138	95HP	Frontplatten	354.8mm	Schrank, Schrank, 19" cases	8U	1
30219-143	95HP	Frontplatten	399.2mm	Schrank, Schrank, 19" cases	9U	1
30219-144	95HP	Frontplatten	443.7mm	Schrank, Schrank, 19" cases	10U	1
40304-075	95HP	Frontplatten	88.1mm	Schrank, Schrank, 19" cases	2U	1

Katalognummer	Rack-Breite	Produkttyp	Höhe (H)	Passend zu	Rack-Höhe	Packungsmenge
40304-076	95HP	Frontplatten	132.5mm	Schrank, Schrank, 19" cases	3U	1
40304-077	95HP	Frontplatten	177mm	Schrank, Schrank, 19" cases	4U	1
40304-078	95HP	Frontplatten	221.4mm	Schrank, Schrank, 19" cases	5U	1
40304-079	95HP	Frontplatten	265.9mm	Schrank, Schrank, 19" cases	6U	1
40304-080	95HP	Frontplatten	310.3mm	Schrank, Schrank, 19" cases	7U	1
40304-081	95HP	Frontplatten	354.8mm	Schrank, Schrank, 19" cases	8U	1
40304-082	95HP	Frontplatten	399.2mm	Schrank, Schrank, 19" cases	9U	1
40304-083	95HP	Frontplatten	443.7mm	Schrank, Schrank, 19" cases	10U	1

Table 3/3						
Katalognummer	Oberfläche	Material	Farben	Farbcode	Breite (W)	Tiefe (D)
30118-299	Pulverbeschichtung	Aluminium	Hellgrau	RAL 7035	483mm	3mm
30118-948	Pulverbeschichtung	Aluminium	Schwarzgrau	RAL 7021	483mm	3mm
30219-098	Eloxiert	Aluminium			483mm	3mm
40304-074	Eloxiert	Aluminium			483mm	4mm
30118-301	Pulverbeschichtung	Aluminium	Hellgrau	RAL 7035	483mm	3mm
30118-302	Pulverbeschichtung	Aluminium	Hellgrau	RAL 7035	483mm	3mm
30118-303	Pulverbeschichtung	Aluminium	Hellgrau	RAL 7035	483mm	3mm
30118-304	Pulverbeschichtung	Aluminium	Hellgrau	RAL 7035	483mm	3mm


Katalognummer	Oberfläche	Material	Farben	Farbcode	Breite (W)	Tiefe (D)
30118-305	Pulverbeschichtung	Aluminium	Hellgrau	RAL 7035	483mm	3mm
30118-306	Pulverbeschichtung	Aluminium	Hellgrau	RAL 7035	483mm	3mm
30118-307	Pulverbeschichtung	Aluminium	Hellgrau	RAL 7035	483mm	3mm
30118-308	Pulverbeschichtung	Aluminium	Hellgrau	RAL 7035	483mm	3mm
30118-309	Pulverbeschichtung	Aluminium	Hellgrau	RAL 7035	483mm	3mm
30118-949	Pulverbeschichtung	Aluminium	Schwarzgrau	RAL 7021	483mm	3mm
30118-950	Pulverbeschichtung	Aluminium	Schwarzgrau	RAL 7021	483mm	3mm
30118-951	Pulverbeschichtung	Aluminium	Schwarzgrau	RAL 7021	483mm	3mm
30118-952	Pulverbeschichtung	Aluminium	Schwarzgrau	RAL 7021	483mm	3mm
30118-953	Pulverbeschichtung	Aluminium	Schwarzgrau	RAL 7021	483mm	3mm
30118-954	Pulverbeschichtung	Aluminium	Schwarzgrau	RAL 7021	483mm	3mm
30118-955	Pulverbeschichtung	Aluminium	Schwarzgrau	RAL 7021	483mm	3mm
30118-956	Pulverbeschichtung	Aluminium	Schwarzgrau	RAL 7021	483mm	3mm
30118-957	Pulverbeschichtung	Aluminium	Schwarzgrau	RAL 7021	483mm	3mm
30219-101	Eloxiert	Aluminium			483mm	3mm
30219-104	Eloxiert	Aluminium			483mm	3mm
30219-107	Eloxiert	Aluminium			483mm	3mm
30219-110	Pulverbeschichtung	Aluminium			483mm	3mm
30219-113	Eloxiert	Aluminium			483mm	3mm
30219-137	Eloxiert	Aluminium			483mm	3mm
30219-138	Eloxiert	Aluminium			483mm	3mm
30219-143	Eloxiert	Aluminium			483mm	3mm
30219-144	Eloxiert	Aluminium			483mm	3mm
40304-075	Eloxiert	Aluminium			483mm	4mm

Katalognummer	Oberfläche	Material	Farben	Farbcode	Breite (W)	Tiefe (D)
40304-076	Eloxiert	Aluminium			483mm	4mm
40304-077	Eloxiert	Aluminium			483mm	4mm
40304-078	Eloxiert	Aluminium			483mm	4mm
40304-079	Eloxiert	Aluminium			483mm	4mm
40304-080	Eloxiert	Aluminium			483mm	4mm
40304-081	Eloxiert	Aluminium			483mm	4mm
40304-082	Eloxiert	Aluminium			483mm	4mm
40304-083	Eloxiert	Aluminium			483mm	4mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

DIAGRAMS

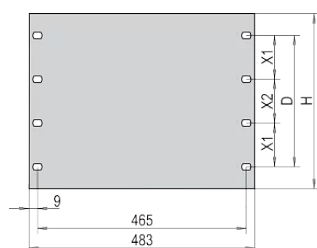

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER