

STRANGLEITUNGS AUSSTEIFUNG ZUR BEFESTIGUNG AN GEWINDESTANGEN



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Einfacheres Abmessen und Schneiden der Gewindestange dank Quick Grip-Klammer

Gewindestange muss nicht mehr auf die genaue Länge zugeschnitten werden.

Funktioniert mit roh geschnittenen Gewindestangen, das Entgraten am Ende zum Rohr kann entfallen

Die Gewindestange kann über oder unter dem Leitungsrohr installiert werden

Durch den Abreißkopf wird das richtige Drehmoment sichergestellt und die Inspektion vereinfacht

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytische Verzinkung

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Rohrgröße	Außendurchmesser (OD)	Länge (L)	Stabgröße (RS)
CSBBRP0100EG	404477	25	1in	33.4mm	41.4mm	10, 12
CSBBRP0125EG	404478	32	1.25in	42.2mm	50mm	10, 12

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Rohrgröße	Außendurchmesser (OD)	Länge (L)	Stabgröße (RS)
CSBBRP0150EG	404479	40	1.5in	48.3mm	56.1mm	10, 12
CSBBRP0200EG	404480	50	2in	60.3mm	68.3mm	10, 12

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)
CSBBRP0100EG	404477	73.7mm	22.2mm
CSBBRP0125EG	404478	82.6mm	22.2mm
CSBBRP0150EG	404479	88.9mm	22.2mm
CSBBRP0200EG	404480	100.3mm	22.2mm

DIAGRAMS

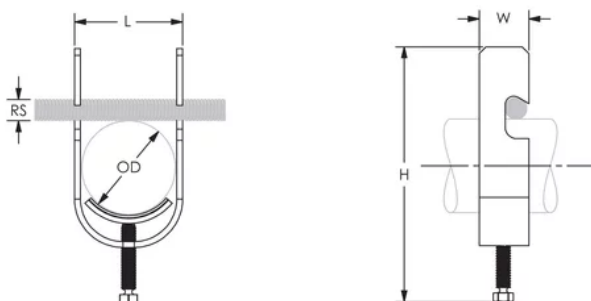

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER