

STRANGLEITUNGS AUSSTEIFUNG ZUR BEFESTIGUNG AN STAHLSTRUKTUREN



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Das Gelenkelement passt zu Gewindestangen der Größe M10 oder M12

Montage an Stahlteilen mit selbstschneidender Schraube

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Dicke des Flansches (FT)	Länge (L)	Stabgröße (RS)
CSBBRS1MEG	402239	Stahl	Elektrolytische Verzinkung	2.7 – 12.7mm	40.4mm	10, 12


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Höhe (H)	Schraubenlänge (L)	Breite (W)
CSBBRS1MEG	402239	2.7mm	28.2mm	32mm	26.9mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Die strukturellen Befestigungen der Strangleitung dienen nur zur Aussteifung und nicht zur Aufhängung von Sprinklerrohren.

DIAGRAMS

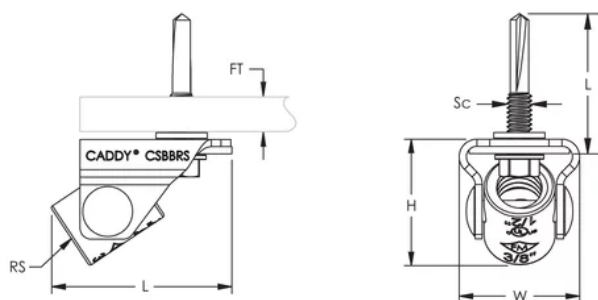

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER