

## STRANGLEITUNGS AUSSTEIFUNG ZUR BEFESTIGUNG IM GEWINDELOCH



### CERTIFICATIONS



### MERKMALE

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Zur Befestigung an Betonankern mit Innengewinde oder an der Gebäudestruktur

Zur Durchschraubmontage in Stahl geeignet

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Länge (L)	Stabgröße (RS)	Schraubendurchmesser (Sc)
CSBBRS3MEG	402241	Stahl	Elektrolytische Verzinkung	40.4mm	10, 12	10


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Schraubenlänge (L)	Breite (W)
CSBBRS3MEG	402241	28.2mm	19mm	26.9mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Die strukturellen Befestigungen der Strangleitung dienen nur zur Aussteifung und nicht zur Aufhängung von Sprinklerrohren.

## DIAGRAMS

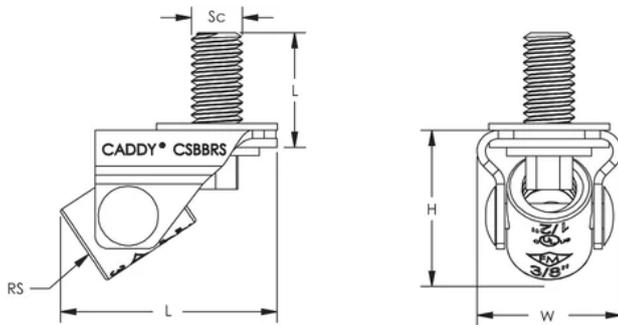

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**