


## TEILMONTAGEPLATTEN | SCHALTSCHRÄNKE, MPP

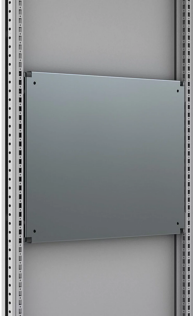

Diese kleine Montageplatte nimmt nur einen Teil des Schränks ein und ist ideal für Anwendungen, bei denen für andere Bauteile, die keine Montageplatte erfordern, mehr Platz benötigt wird. Sie kann komplett bestückt werden, bevor sie von einer einzigen Person montiert wird.

### MERKMALE

**Beschreibung:** Zur direkten Befestigung am Schaltschrankrahmen oder an Click-in Profilen (CLPK). Aufgrund des besonderen Designs ist eine „Ein-Mann- Montage“ möglich. Die Teilmontageplatten können in jeder Höhe oder Tiefe entsprechend dem 25 mm Lochraster angebracht werden. Bei passendem Format auch in die Schaltschrankseiten.

**Material:** 3 mm galvanisiertes Stahlblech.

**Verpackungseinheit:** 1 Platte mit Montagezubehör.

**Montagemöglichkeiten:** Fügen Sie CLPK zur Tiefenverstellung hinzu.

**Bemerkung:** MPP kann in beide Richtungen montiert werden.

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Dicke:</b>      | 3mm        |
| <b>Oberfläche:</b> | Galvanized |
| <b>Material:</b>   | Stahl      |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Kompatible Gehäusehöhe | Kompatible Gehäusebreite | Schnelles Schiff |
|---------------|--------|--------|-------|------------------------|--------------------------|------------------|
| MPP0404       | 294mm  | 294mm  | 25mm  | 400mm                  | 400mm                    | No               |
| MPP0405       | 294mm  | 394mm  | 25mm  | 400mm                  | 500mm                    | No               |
| MPP0604       | 494mm  | 294mm  | 25mm  | 600mm                  | 400mm                    | No               |
| MPP0605       | 494mm  | 394mm  | 25mm  | 600mm                  | 500mm                    | No               |
| MPP0606       | 494mm  | 494mm  | 25mm  | 600mm                  | 600mm                    | No               |
| MPP0608       | 494mm  | 694mm  | 25mm  | 600mm                  | 800mm                    | No               |
| MPP0610       | 494mm  | 894mm  | 25mm  | 600mm                  | 1000mm                   | No               |
| MPP0804       | 694mm  | 294mm  | 25mm  | 800mm                  | 400mm                    | No               |
| MPP0805       | 694mm  | 394mm  | 25mm  | 800mm                  | 500mm                    | No               |
| MPP0808       | 694mm  | 694mm  | 25mm  | 800mm                  | 800mm                    | No               |
| MPP1004       | 894mm  | 294mm  | 25mm  | 1000mm                 | 400mm                    | No               |
| MPP1008       | 894mm  | 694mm  | 25mm  | 1000mm                 | 800mm                    | No               |
| MPP1204       | 1094mm | 294mm  | 25mm  | 1200mm                 | 400mm                    | No               |
| MPP1206       | 1094mm | 494mm  | 25mm  | 1200mm                 | 600mm                    | No               |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**