

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MIT Y-TOGGLE KIPPELEMENT



CERTIFICATIONS



MERKMALE

- Das System beinhaltet das Stahlseil mit 2 Kippelementen und den Verschluss
- Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten
- Ideal für Beleuchtungskörper

SPEZIFIKATIONEN

Drahtseil-Durchmesser:	1,5 mm
Statische Belastung Sicherheitsfaktor:	5:1
Endbearbeitung:	elektrisch galvanisiert
Material:	Steel;Zinc Alloy;Polypropylene
Konform mit:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2						
Katalognum- mer	Artikelnumm- er	Drahtseil- Länge	Stahlseil „Y“ Länge (YL)	A	B	Statische Last (F)
SLK15Y300L3R 2	196648	3m	0.3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15Y500L3	196528	3m	0.5m	39 mm	5 mm	195N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Verpackungsmenge
SLK15Y300L3R2	196648	2.0000
SLK15Y500L3	196528	1.0000

 
 
 

Dicke (T): 12.5 mm

Breite (W): 19 mm

Höhe (H): 55 mm

Winkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMS

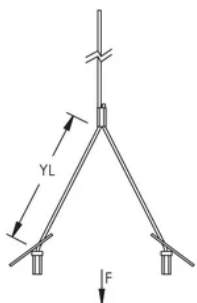

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER