

NVENT CADDY SPEED LINK Y-TOGGLE KIPPELEMENT ERWEITERUNG MIT SCHLAUFE



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten

Ideal für Beleuchtungskörper

Die Y-Ausführung erhöht die Stabilität

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Artikelnummer	Material	Endbearbeitung	Statische Belastung Sicherheitsfaktor	Drahtseil-Durchmesser	Stahlseil „Y“ Länge (YL)
SLD15Y500	195960	Stahl	elektrisch galvanisiert	5:1	1.5 mm	0.5m


Table 2/2					
Katalognummer	Artikelnummer	A	B	Statische Last (F)	Verpackungsmenge

SLD15Y500	195960	39 mm	5 mm	195N	1.0000
-----------	--------	-------	------	------	--------

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

nVent CADDY Speed Link Verschluss nicht enthalten.

DIAGRAMS

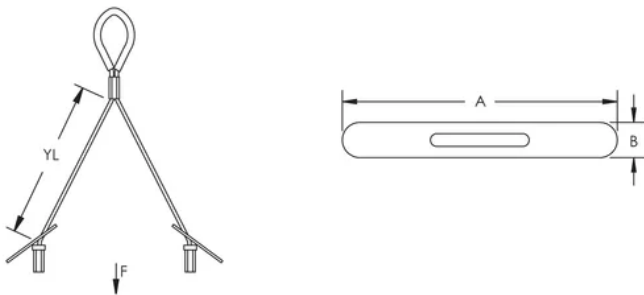

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER