



ANBINDELEITUNGS AUSSTEIFUNG ZUR BEFESTIGUNG AN HOLZ- ODER BETONSTRUKTUREN



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Zur Montage an Holz oder ungerissenem Beton

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Endbearbeitung	Stabgröße (RS)	Höhe (H)	Länge (L)
CSBBRS2MEG	402240	Stahl	elektrisch galvanisiert	10, 12	28.2 mm	40.4 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Bohrer-Durchmesser
CSBBRS2MEG	402240	26.9 mm	1/4"	44.5mm	5mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Die strukturellen Befestigungen der Strangleitung dienen nur zur Aussteifung und nicht zur Aufhängung von Sprinklerrohren.

DIAGRAMS

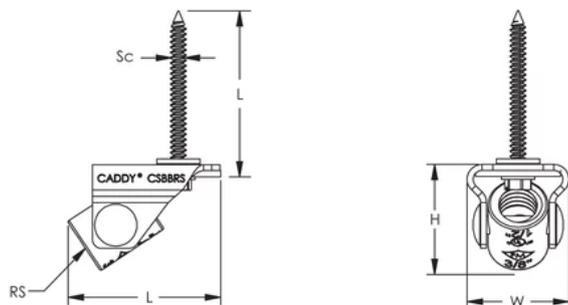

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER