

NVENT CADDY MACROFIX PLUS OHNE SCHALLSCHUTZEINLAGE



CERTIFICATIONS



MERKMALE

- Der vergrößerte Öffnungswinkel ist für alle Standard Rohrdurchmesser geeignet
- Das Schnellverschlussystem verhindert ein zufälliges Öffnen, wenn das Rohr bewegt oder justiert wird
- Das Schnellverschlussystem lässt sich einfach mit einer Hand schließen
- Der verpresste Gewindeabschnitt an der Spitze der Schraube verhindert, dass sie während der Installation herausfällt
- Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant
- Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen
- Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert
- Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

SPEZIFIKATIONEN

- Endbearbeitung:** elektrisch galvanisiert
- Material:** Stahl


Table 1/2						
Katalognum mer	Artikelnumm er	Außendurch messer (OD)	Stabgröße (RS)	NB/DN	Rohrabmess ung	Breite (W)

MFZ019	586801	15 - 19 mm	8, 10	10	3/8"	20 mm
MFZ023	586802	19 - 23 mm	8, 10	15	1/2"	20 mm
MFZ029	586803	23 - 29 mm	8, 10	20	3/4"	20 mm
MFZ035	586804	29 - 35 mm	8, 10	25	1 Zoll	20 mm
MFZ041	586805	35 - 41 mm	8, 10			20 mm
MFZ048	586806	41 - 48 mm	8, 10	32	1 1/4"	20 mm
MFZ055	586807	49 - 55 mm	8, 10	40	1 1/2"	21 mm
MFZ062	586808	54 - 62 mm	8, 10	50	2"	21 mm
MFZ072	586809	62 - 72 mm	8, 10			21 mm
MFZ083	586810	73 - 83 mm	8, 10	65	2 1/2"	23 mm
MFZ093	586811	83 - 93 mm	8, 10	80	3"	23 mm
MFZ103	586812	93 - 103 mm	8, 10	90	3 1/2"	23 mm
MFZ113	586813	103 - 113 mm	8, 10			23 mm
MFZ123	586814	113 - 123 mm	8, 10	100	4"	23 mm
MFZ133	586815	123 - 133 mm	8, 10			23 mm
MFZ143	586816	133 - 143 mm	8, 10	125	5"	23 mm
MFZ153	586817	143 - 153 mm	8, 10			25 mm
MFZ165	586818	155 - 165 mm	8, 10			25 mm
MFZ175	586819	165 - 175 mm	8, 10	150	6"	25 mm
MFZ205	586820	195 - 205 mm	8, 10			27 mm
MFZ220	586821	210 - 220 mm	8, 10	200	8"	27 mm

Table 2/2					
Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last (F)
MFZ019	586801	1 mm	6	27mm	1000N
MFZ023	586802	1 mm	6	27mm	1000N
MFZ029	586803	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ035	586804	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ041	586805	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ048	586806	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ055	586807	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFZ062	586808	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFZ072	586809	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFZ083	586810	1.5 mm	6	37mm	2000N
MFZ093	586811	1.5 mm	6	37mm	2000N
MFZ103	586812	1.75 mm	6	37mm	2500N

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last (F)
MFZ113	586813	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFZ123	586814	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFZ133	586815	2 mm	6	40mm	3000N
MFZ143	586816	2 mm	6	40mm	3000N
MFZ153	586817	2 mm	6	40mm	3200N
MFZ165	586818	2 mm	6	40mm	3200N
MFZ175	586819	2 mm	6	40mm	3200N
MFZ205	586820	2.25 mm	6	40mm	3600N
MFZ220	586821	2.25 mm	6	40mm	3600N

DIAGRAMS

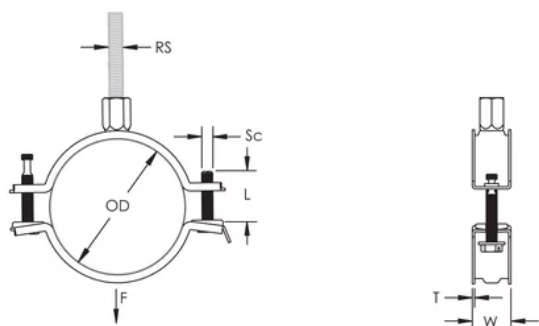

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER