

NVENT CADDY SPEED LINK SLK MIT GEWINDEANSCHLUSS



CERTIFICATIONS



MERKMALE

- Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte Gewindeschraube
- Zur Befestigung and Bauteilen mit Gewindeankern oder anderen Maschinengewinden
- Zur direkten Verbindung mit Montagetrapezen, Beleuchtungskörpern, Schildern oder SHKL Elementen

SPEZIFIKATIONEN

Statische Belastung Sicherheitsfaktor:	5:1
Endbearbeitung:	elektrisch galvanisiert
Material:	Steel;Polypropylene;Zinc Alloy
Konform mit:	SMACNA HVAC-DCS


Table 1/2						
Katalognum mer	Artikelnumm er	Drahtseil- Durchmesser	Drahtseil- Länge	Stabgröße (RS)	Schraubenlä nge (L)	Höhe (H)
SLK15L1SEM6	196564	1.5 mm	1 m	6	25mm	55 mm
SLK15L1SEM8	196565	1.5 mm	1 m	8	45mm	55 mm
SLK15L2SEM6	196566	1.5 mm	2m	6	25mm	55 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Drahtseil-Durchmesser	Drahtseil-Länge	Stabgröße (RS)	Schraubenlänge (L)	Höhe (H)
SLK15L2SEM8	196567	1.5 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK15L3SEM6	196568	1.5 mm	3m	6	25mm	55 mm
SLK15L3SEM8	196570	1.5 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L2SEM8	196559	2 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK2L3SEM8	196561	2 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L5SEM6	196562	2 mm	5m	6	25mm	55 mm
SLK2L5SEM8	196563	2 mm	5m	8	45mm	55 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last (F)
SLK15L1SEM6	196564	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM8	196565	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM6	196566	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM8	196567	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM8	196570	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2SEM8	196559	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM8	196563	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

DIAGRAMS

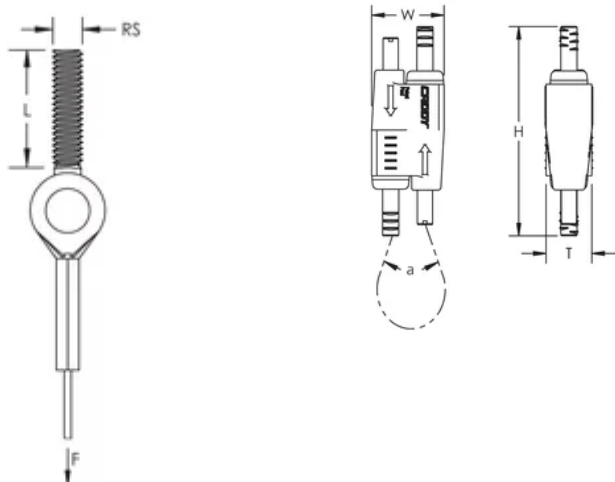

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER