

RECHTECKIGE GRUNDPLATTE



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Endbearbeitung | Höhe (H) | Länge (L) | Breite (W) |
|---------------|---------------|----------|----------------|----------|-----------|------------|
| ZGA512 | 313828 | Stahl | Feuerverzinkt | 100 mm | 160 mm | 80 mm |



Table 2/3

| Katalognummer | Artikelnummer | A | B | C | D | Lochgröße (HS) |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| ZGA512 | 313828 | 14 mm | 20 mm | 32 mm | 51 mm | 14 mm |

Table 3/3

| Katalognummer | Artikelnummer | Dicke (T) |
|---------------|---------------|-----------|
| ZGA512 | 313828 | 6 mm |

DIAGRAMS

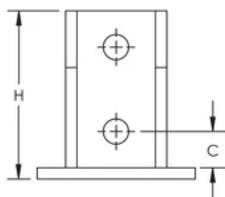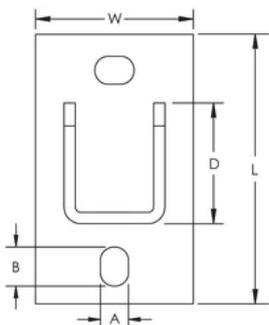

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER