


TROQUEL PARA HERRAMIENTA DE CRIMPADO, TIPO ML, DIN46235 EXTRAFUERTE, 150 MM² TRENZADO, 300 KCMIL TRENZADO

CATALOG NUMBER

PKML150

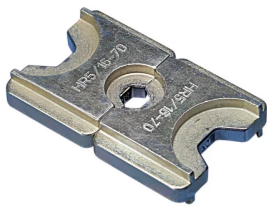

FEATURES

Adecuado para argollas y conectores de cable

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Article Number: 716997

Tipo de terminal / conector: DIN46235 Extrafuerte

Tamaño del conductor: 150 mm² Stranded; 300 kcmil Stranded

Ancho de la unión: 5mm

Tool: MLB

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER