

## GANCHO U NVENT CADDY CAT CM



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

El sistema ofrece una vía conveniente para cables

Los ganchos U con diseño especial tienen un gran diámetro y superficies con soportes redondeados

Los ganchos U se pueden montar verticalmente junto a la misma varilla embutida para crear una configuración de árbol

El montaje en voladizo permite que los ganchos U se puedan montar en paredes y columnas con soportes

Los bordes redondos ayudan a prevenir que los cables se tuerzan o se doblen demasiado

Ideal para aplicaciones de modernización donde los tendidos de cables deben conducirse alrededor de la infraestructura existente del edificio

Cumple con las normas NEC® y ANSI®/TIA para sistemas de cables estructurados

### SPECIFICATIONS

**Acabado:** Electrozincado

**Material:** Acero


Table 1/2

Número de catálogo	Capacidad del cable, Cat 6A	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	A	Tamaño del orificio (HS)	Área
CAT200CMLN	215	450	350	203mm	9.5mm	533mm <sup>2</sup>
CAT300CMLN	325	700	525	304mm	9.5mm	812mm <sup>2</sup>

Table 2/2

Número de catálogo	Carga estática (F)
CAT200CMLN	440N
CAT300CMLN	440N

## DIAGRAMS

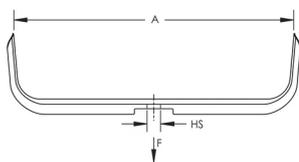

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:  
 nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**