

NVENT CADDY MACROFIX ISOLERT M8/M10



CERTIFICATIONS



FEATURES

Førhøyet kanter forhindrer foringen å løsne, og det eliminerer ekstra påpasselighet under montasjen

Plastikk sikring hindrer at skruene faller ut under installasjon

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter som kan vedheftes M8 eller M10 gjenget stålstag, noe som forenkler materialhåndtering

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPECIFICATIONS

Farge:	Sort
Finish:	Elektrogalvanisert
Materiell:	Steel;EPDM-SBR Rubber
Temperatur:	-50 til 110 °C

Table 1/3

Katalognum mer	Artikkelnum mer	Elnummer	Ytre diameter (OD)	Rørstørrelse	NB/DN	Stangstørrel se (RS)
MFD015	586001	3536013	11 - 15 mm	1/4"	8	8, 10
MFD019	586002	3536014	15 - 19 mm	3/8"	10	8, 10
MFD025	586003	3536015	19 - 25 mm	1/2"	15	8, 10
MFD031	586004	3536016	25 - 31 mm	3/4"	20	8, 10
MFD037	586005	3536017	31 - 37 mm	1"	25	8, 10
MFD044	586006	3536018	37 - 44 mm	1 1/4"	32	8, 10
MFD050	586007	3536019	44 - 50 mm	1 1/2"	40	8, 10
MFD058	586008	3536021	50 - 58 mm			8, 10
MFD068	586009	3536022	58 - 68 mm	2"	50	8, 10
MFD078	586010	3536023	68 - 78 mm	2 1/2"	65	8, 10
MFD088	586011	3536024	78 - 88 mm			8, 10
MFD098	586012	3536025	88 - 98 mm	3"	80	8, 10
MFD108	586013	3536026	98 - 108 mm	3 1/2"	90	8, 10
MFD118	586014	3536027	108 - 118 mm	4"	100	8, 10
MFD128	586015	3536028	118 - 128 mm			8, 10
MFD138	586016	3536029	128 - 138 mm			8, 10
MFD148	586017	3533371	138 - 148 mm	5"	125	8, 10
MFD160	586018	3533372	150 - 160 mm			8, 10
MFD170	586019	3533373	160 - 170 mm	6"	150	8, 10
MFD200	586020	3533374	190 - 200 mm			8, 10
MFD215	586021	3533375	205 - 215 mm			8, 10
MFD225	586022	3533376	215 - 225 mm	8"	200	8, 10
MFD250	586023	3533377	239 - 250 mm			8, 10
MFD275	586024	3533378	265 - 275 mm	10"	250	8, 10
MFD319	586025	3533379	309 - 319 mm			8, 10

Table 2/3

Katalognum mer	Artikkelnum mer	Elnummer	Bredde (B)	Tykkelse (T)	Skruediamet er (Sc)	Skruelengde (L)
MFD015	586001	3536013	20 mm	1 mm	6	17mm
MFD019	586002	3536014	20 mm	1 mm	6	17mm
MFD025	586003	3536015	20 mm	1 mm	6	22mm
MFD031	586004	3536016	20 mm	1 mm	6	22mm
MFD037	586005	3536017	20 mm	1 mm	6	22mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Elnummer	Bredde (B)	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
MFD044	586006	3536018	20 mm	1 mm	6	27mm
MFD050	586007	3536019	20 mm	1.25 mm	6	27mm
MFD058	586008	3536021	20 mm	1.25 mm	6	27mm
MFD068	586009	3536022	20 mm	1.25 mm	6	32mm
MFD078	586010	3536023	23 mm	1.5 mm	6	32mm
MFD088	586011	3536024	23 mm	1.5 mm	6	32mm
MFD098	586012	3536025	23 mm	1.75 mm	6	37mm
MFD108	586013	3536026	23 mm	1.75 mm	6	37mm
MFD118	586014	3536027	23 mm	1.75 mm	6	37mm
MFD128	586015	3536028	23 mm	2 mm	6	37mm
MFD138	586016	3536029	23 mm	2 mm	6	37mm
MFD148	586017	3533371	25 mm	2 mm	6	37mm
MFD160	586018	3533372	25 mm	2 mm	6	37mm
MFD170	586019	3533373	25 mm	2 mm	6	37mm
MFD200	586020	3533374	27 mm	2.25 mm	6	37mm
MFD215	586021	3533375	27 mm	2.25 mm	6	37mm
MFD225	586022	3533376	27 mm	2.25 mm	6	37mm
MFD250	586023	3533377	30 mm	2.5 mm	6	37mm
MFD275	586024	3533378	30 mm	2.5 mm	6	37mm
MFD319	586025	3533379	30 mm	2.5 mm	6	37mm

Table 3/3


Katalognummer	Artikkelnummer	Elnummer	Statisk belastning (F)
MFD015	586001	3536013	1000N
MFD019	586002	3536014	1000N
MFD025	586003	3536015	1000N
MFD031	586004	3536016	1000N
MFD037	586005	3536017	1000N
MFD044	586006	3536018	1000N
MFD050	586007	3536019	1500N
MFD058	586008	3536021	1500N
MFD068	586009	3536022	1500N
MFD078	586010	3536023	2000N
MFD088	586011	3536024	2000N
MFD098	586012	3536025	2500N

Katalognummer	Artikkelnummer	Elnummer	Statisk belastning (F)
MFD108	586013	3536026	2500N
MFD118	586014	3536027	2500N
MFD128	586015	3536028	3000N
MFD138	586016	3536029	3000N
MFD148	586017	3533371	3200N
MFD160	586018	3533372	3200N
MFD170	586019	3533373	3200N
MFD200	586020	3533374	3600N
MFD215	586021	3533375	3600N
MFD225	586022	3533376	3600N
MFD250	586023	3533377	4000N
MFD275	586024	3533378	4000N
MFD319	586025	3533379	4000N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Fôr i EPDM-gummi.

DIAGRAMS

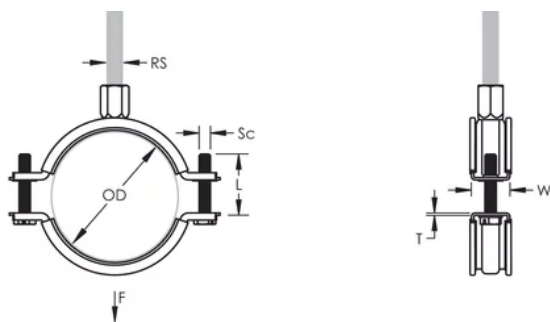

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER